


RBXZ アクチュエータブラケット

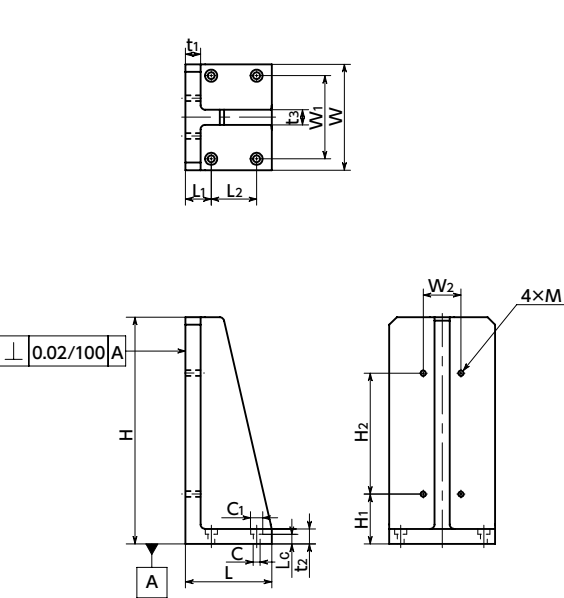

● 材質・仕上げ



	RBXZ
本体	FC200 低温黒色クロムメッキ



- アクチュエータのX軸(水平)とZ軸(垂直)を組み合わせる際に使用するブラケット。
- THK株式会社(THK)、日本精工株式会社(NSK)、日本トムソン株式会社(IKO)のアクチュエータに対応しています。
- 0.02/100mm以下の直角度を保証しています。
- 鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。

品番	W	H	H1	W1	W2	H2	L	L1	L2	C	C1	Lc	t1	t2	t3	M	質量(kg)
RBXZ-40-150-23-25	40	150	23	25	25	80	57	17	30	4.5	8	6.4	10	10	10	M4	1.0
RBXZ-40-150-23-30	40	150	23	30	25	80	57	19.5	25	4.5	8	6.4	10	10	10	M4	1.0
RBXZ-40-150-33-25	40	150	33	25	25	80	57	17	30	4.5	8	6.4	10	10	10	M4	1.0
RBXZ-40-150-33-30	40	150	33	30	25	80	57	19.5	25	4.5	8	6.4	10	10	10	M4	1.0
RBXZ-40-150-43-25	40	150	43	25	25	80	57	17	30	4.5	8	6.4	10	10	10	M4	1.0
RBXZ-40-150-43-30	40	150	43	30	25	80	57	19.5	25	4.5	8	6.4	10	10	10	M4	1.0
RBXZ-40-150-48-25	40	150	48	25	25	80	57	17	30	4.5	8	6.4	10	10	10	M4	1.0
RBXZ-40-150-48-30	40	150	48	30	25	80	57	19.5	25	4.5	8	6.4	10	10	10	M4	1.0
RBXZ-40-150-53-25	40	150	53	25	25	80	57	17	30	4.5	8	6.4	10	10	10	M4	1.0
RBXZ-40-150-53-30	40	150	53	30	25	80	57	19.5	25	4.5	8	6.4	10	10	10	M4	1.0
RBXZ-40-150-58-25	40	150	58	25	25	80	57	17	30	4.5	8	6.4	10	10	10	M4	1.0
RBXZ-40-150-58-30	40	150	58	30	25	80	57	19.5	25	4.5	8	6.4	10	10	10	M4	1.0
RBXZ-50-150-23-30	50	150	23	30	25	80	80	17.5	55	4.5	8	6.4	10	10	10	M4	1.3
RBXZ-50-150-33-30	50	150	33	30	25	80	80	17.5	55	4.5	8	6.4	10	10	10	M4	1.3
RBXZ-50-150-43-30	50	150	43	30	25	80	80	17.5	55	4.5	8	6.4	10	10	10	M4	1.3
RBXZ-50-150-48-30	50	150	48	30	25	80	80	17.5	55	4.5	8	6.4	10	10	10	M4	1.3
RBXZ-50-150-53-30	50	150	53	30	25	80	80	17.5	55	4.5	8	6.4	10	10	10	M4	1.3
RBXZ-50-150-58-30	50	150	58	30	25	80	80	17.5	55	4.5	8	6.4	10	10	10	M4	1.3
RBXZ-50-175-39-30	50	175	39	30	30	100	68	23	30	5.6	10	7.4	12	12	12	M5	1.6
RBXZ-50-175-64-30	50	175	64	30	30	100	68	23	30	5.6	10	7.4	12	12	12	M5	1.6
RBXZ-60-175-39-30	60	175	39	30	30	100	103	21	74	5.6	10	7.4	12	12	12	M5	2.3
RBXZ-60-175-64-30	60	175	64	30	30	100	103	21	74	5.6	10	7.4	12	12	12	M5	2.3
RBXZ-70-150-23-55	70	150	23	55	25	80	57	17	30	4.5	8	6.4	10	10	10	M4	1.4
RBXZ-70-150-33-55	70	150	33	55	25	80	57	17	30	4.5	8	6.4	10	10	10	M4	1.4
RBXZ-70-150-43-55	70	150	43	55	25	80	57	17	30	4.5	8	6.4	10	10	10	M4	1.4
RBXZ-70-150-48-55	70	150	48	55	25	80	57	17	30	4.5	8	6.4	10	10	10	M4	1.4
RBXZ-70-150-53-55	70	150	53	55	25	80	57	17	30	4.5	8	6.4	10	10	10	M4	1.4
RBXZ-70-150-58-55	70	150	58	55	25	80	57	17	30	4.5	8	6.4	10	10	10	M4	1.4
RBXZ-74-196-86-46	74	196	86	46	46	100	97	29	46	6.7	11	9.5	15	15	15	M6	3.3
RBXZ-85-196-86-46	85	196	86	46	46	100	134	24	100	6.7	11	8.5	14	14	14	M6	4.3
RBXZ-90-175-39-74	90	175	39	74	30	100	68	23	30	5.6	10	7.4	12	12	12	M5	2.4
RBXZ-90-175-64-74	90	175	64	74	30	100	68	23	30	5.6	10	7.4	12	12	12	M5	2.4
RBXZ-120-196-86-100	120	196	86	100	46	100	97	29	46	6.7	11	8.5	14	14	14	M6	4.5

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。


RBXZ-40-150-23-25



RBXZ アクチュエータブラケット

● 取り付け

使用するアクチュエータと、X軸に対するZ軸の取り付け向きに応じて、適用アクチュエーター一覧からブラケットを選定してください。

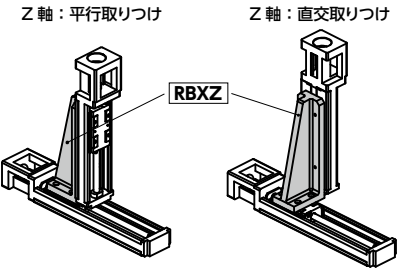

アクチュエータの締結に使用するねじは強度区分10.9以上で、**RBXZ** めねじとのめあい長さは、ねじの呼びの1.5倍以上を目安にしてください。

RBXZ めねじに使用する六角穴付きボルトの締めつけトルクは **表1** を参考にしてください。

● **表1** アクチュエータ取り付け用ねじ締めつけトルク

ねじの呼び	締めつけトルク(N・m)
M4	2.7
M5	5.4
M6	9.2

● 適用アクチュエーター一覧

メーカー	型式	インナ ブロックタイプ	ストローク	カバー	Z軸 取り付け向き	RBXZ 品番
THK	SKR26	A	0060	0：カバーなし	平行取り付け	RBXZ-40 - 150 - 48 - 25
	SKR26	A	0060	0：カバーなし	直交取り付け	RBXZ-40 - 150 - 48 - 30
	SKR26	A	0060	1：カバーつき	平行取り付け	RBXZ-70 - 150 - 48 - 55
	SKR26	A	0060	1：カバーつき	直交取り付け	RBXZ-50 - 150 - 48 - 30
	SKR26	A	0110	0：カバーなし	平行取り付け	RBXZ-40 - 150 - 33 - 25
	SKR26	A	0110	0：カバーなし	直交取り付け	RBXZ-40 - 150 - 33 - 30
	SKR26	A	0110	1：カバーつき	平行取り付け	RBXZ-70 - 150 - 33 - 55
	SKR26	A	0110	1：カバーつき	直交取り付け	RBXZ-50 - 150 - 33 - 30
	SKR26	A	0160	0：カバーなし	平行取り付け	RBXZ-40 - 150 - 58 - 25
	SKR26	A	0160	0：カバーなし	直交取り付け	RBXZ-40 - 150 - 58 - 30
	SKR26	A	0160	1：カバーつき	平行取り付け	RBXZ-70 - 150 - 58 - 55
	SKR26	A	0160	1：カバーつき	直交取り付け	RBXZ-50 - 150 - 58 - 30
	SKR26	A	0210	0：カバーなし	平行取り付け	RBXZ-40 - 150 - 43 - 25
	SKR26	A	0210	0：カバーなし	直交取り付け	RBXZ-40 - 150 - 43 - 30
	SKR26	A	0210	1：カバーつき	平行取り付け	RBXZ-70 - 150 - 43 - 55
	SKR26	A	0210	1：カバーつき	直交取り付け	RBXZ-50 - 150 - 43 - 30
	SKR33	A	0045	0：カバーなし	平行取り付け	RBXZ-50 - 175 - 39 - 30
	SKR33	A	0045	0：カバーなし	直交取り付け	RBXZ-50 - 175 - 39 - 30
	SKR33	A	0045	1：カバーつき	平行取り付け	RBXZ-90 - 175 - 39 - 74
	SKR33	A	0045	1：カバーつき	直交取り付け	RBXZ-60 - 175 - 39 - 30
	SKR33	A	0095～0595	0：カバーなし	平行取り付け	RBXZ-50 - 175 - 64 - 30
	SKR33	A	0095～0595	0：カバーなし	直交取り付け	RBXZ-50 - 175 - 64 - 30
	SKR33	A	0095～0595	1：カバーつき	平行取り付け	RBXZ-90 - 175 - 64 - 74
	SKR33	A	0095～0595	1：カバーつき	直交取り付け	RBXZ-60 - 175 - 64 - 30
	SKR46	A	0190～0790	0：カバーなし	平行取り付け	RBXZ-74 - 196 - 86 - 46
	SKR46	A	0190～0790	0：カバーなし	直交取り付け	RBXZ-74 - 196 - 86 - 46
	SKR46	A	0190～0790	1：カバーつき	平行取り付け	RBXZ-120 - 196 - 86 - 100
	SKR46	A	0190～0790	1：カバーつき	直交取り付け	RBXZ-85 - 196 - 86 - 46

メーカー	型式	呼び	ストローク	カバーユニット	Z軸 取り付け向き	RBXZ 品番
NSK	MCL/MCH	06	005	0：なし	平行取り付け	RBXZ-50 - 175 - 39 - 30
	MCL/MCH	06	005	0：なし	直交取り付け	RBXZ-50 - 175 - 39 - 30
	MCL/MCH	06	005	1：あり	平行取り付け	RBXZ-90 - 175 - 39 - 74
	MCL/MCH	06	005	1：あり	直交取り付け	RBXZ-60 - 175 - 39 - 30
	MCL/MCH	06	010～050	0：なし	平行取り付け	RBXZ-50 - 175 - 64 - 30
	MCL/MCH	06	010～050	0：なし	直交取り付け	RBXZ-50 - 175 - 64 - 30
	MCL/MCH	06	010～050	1：あり	平行取り付け	RBXZ-90 - 175 - 64 - 74
	MCL/MCH	06	010～050	1：あり	直交取り付け	RBXZ-60 - 175 - 64 - 30
	MCH	09	010～080	0：なし	平行取り付け	RBXZ-74 - 196 - 86 - 46
	MCH	09	010～080	0：なし	直交取り付け	RBXZ-74 - 196 - 86 - 46
	MCH	09	010～080	1：あり	平行取り付け	RBXZ-120 - 196 - 86 - 100
	MCH	09	010～080	1：あり	直交取り付け	RBXZ-85 - 196 - 86 - 46

メーカー	型式	スライドテーブル形状	ベッド長さ	Z軸 取り付け向き	RBXZ 品番
IKO	TE50B	S	150	平行取り付け	RBXZ-40 - 150 - 48 - 25
	TE50B	S	150	直交取り付け	RBXZ-40 - 150 - 48 - 30
	TE50B	F	150	平行取り付け	RBXZ-70 - 150 - 48 - 55
	TE50B	F	150	直交取り付け	RBXZ-50 - 150 - 48 - 30
	TE50B	S	200	平行取り付け	RBXZ-40 - 150 - 33 - 25
	TE50B	S	200	直交取り付け	RBXZ-40 - 150 - 33 - 30
	TE50B	F	200	平行取り付け	RBXZ-70 - 150 - 33 - 55
	TE50B	F	200	直交取り付け	RBXZ-50 - 150 - 33 - 30
	TE50B	S	250	平行取り付け	RBXZ-40 - 150 - 58 - 25
	TE50B	S	250	直交取り付け	RBXZ-40 - 150 - 58 - 30
	TE50B	F	250	平行取り付け	RBXZ-70 - 150 - 58 - 55
	TE50B	F	250	直交取り付け	RBXZ-50 - 150 - 58 - 30
	TE50B	S	300	平行取り付け	RBXZ-40 - 150 - 43 - 25
	TE50B	S	300	直交取り付け	RBXZ-40 - 150 - 43 - 30
	TE50B	F	300	平行取り付け	RBXZ-70 - 150 - 43 - 55
	TE50B	F	300	直交取り付け	RBXZ-50 - 150 - 43 - 30
	TE50B	S	400	平行取り付け	RBXZ-40 - 150 - 53 - 25
	TE50B	S	400	直交取り付け	RBXZ-40 - 150 - 53 - 30
	TE50B	F	400	平行取り付け	RBXZ-70 - 150 - 53 - 55
	TE50B	F	400	直交取り付け	RBXZ-50 - 150 - 53 - 30
	TE50B	S	500	平行取り付け	RBXZ-40 - 150 - 23 - 25
	TE50B	S	500	直交取り付け	RBXZ-40 - 150 - 23 - 30
	TE50B	F	500	平行取り付け	RBXZ-70 - 150 - 23 - 55
	TE50B	F	500	直交取り付け	RBXZ-50 - 150 - 23 - 30
	TE60B	S	150	平行取り付け	RBXZ-50 - 175 - 39 - 30
	TE60B	S	150	直交取り付け	RBXZ-50 - 175 - 39 - 30
	TE60B	F	150	平行取り付け	RBXZ-90 - 175 - 39 - 74
	TE60B	F	150	直交取り付け	RBXZ-60 - 175 - 39 - 30
	TE60B	S	200～700	平行取り付け	RBXZ-50 - 175 - 64 - 30
	TE60B	S	200～700	直交取り付け	RBXZ-50 - 175 - 64 - 30
	TE60B	F	200～700	平行取り付け	RBXZ-90 - 175 - 64 - 74
	TE60B	F	200～700	直交取り付け	RBXZ-60 - 175 - 64 - 30
	TE86B	S	340～940	平行取り付け	RBXZ-74 - 196 - 86 - 46
	TE86B	S	340～940	直交取り付け	RBXZ-74 - 196 - 86 - 46
	TE86B	F	340～940	平行取り付け	RBXZ-120 - 196 - 86 - 100
	TE86B	F	340～940	直交取り付け	RBXZ-85 - 196 - 86 - 46