


## SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)



耐薬品 × 非磁性 SUS ステンレス

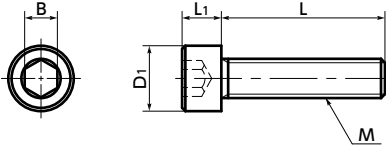

- 化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- 非磁性。
- SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。
- 基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。
- 一部サイズは、クリーン洗浄・クリーン梱包済みの **SNSL-UCL** があります。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。

## ● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械

## ● 材質・仕上げ



	SNSL
本体	SUS316L
強度区分	A4-70

単位: mm

品番 <span style="color: red;">1</span>	M(並目)		L <span style="color: red;">2</span>											D1	L1	B	質量(g)	1袋入り数		
	ねじの呼び	ピッチ	5	6	8	10	12	16												
<b>SNSL-M2</b>	M2	0.4	5	6	8	10	12	16								3.8	2	1.5	0.2 - 0.42	5
<b>SNSL-M2.5</b>	M2.5	0.45	5	6	8	10	12	16								4.5	2.5	2	0.38 - 0.71	5
<b>SNSL-M3</b>	M3	0.5	5	6	8	10	12	16								5.5	3	2.5	0.67 - 1.2	5
<b>SNSL-M4</b>	M4	0.7	5	6	8	10	12	16	20	25						7	4	3	1.4 - 3.2	5
<b>SNSL-M5</b>	M5	0.8		6	8	10	12	16	20	25						8.5	5	4	2.2 - 4.8	5
<b>SNSL-M6</b>	M6	1			8	10	12	16	20	25	30					10	6	5	4.3 - 8.3	5
<b>SNSL-M8</b>	M8	1.25					12	16	20	25	30	35				13	8	6	11 - 19	5

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SNSL-M5-16

1

2

<b>1</b> バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカッター	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金