




SNSS-TF 六角穴付きボルト(PTFEコーティング)


かじり・焼きつき防止 耐薬品 SUS ステンレス

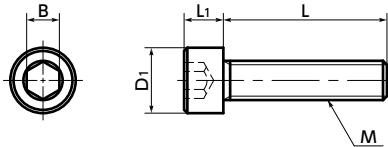

● 締めつけ特性(参考)

品番: SNSS-M5 - 25-TF

⇒ P.xxxx

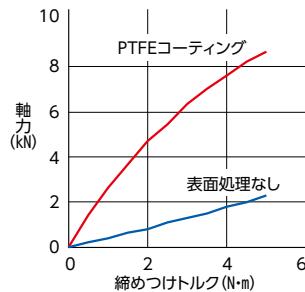

● 耐薬品性にすぐれています。

● すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。

● JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。

● 用途

かじり・焼きつき防止

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッキング装置/
金属表面処理設備/化学プラント



● 材質・仕上げ

		SNSS-TF											
本体		SUSXM7 (SUS304相当) PTFE(四つ化チレン)コーティング											
強度区分		A2-70											

単位:mm

品番	M(並目)		L												D1	L1	B	質量(g)
	ねじの呼び	1		ピッチ	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35				
SNSS-M3-TF	M3	0.5	5	6	8	10	12	16	20						5.5	3	2.5	0.67 - 1.4
SNSS-M4-TF	M4	0.7		6	8	10	12	16	20	25					7	4	3	1.5 - 3.2
SNSS-M5-TF	M5	0.8			8	10	12	16	20	25					8.5	5	4	2.5 - 4.8
SNSS-M6-TF	M6	1				10	12	16	20	25	30				10	6	5	4.7 - 8.3
SNSS-M8-TF	M8	1.25					16	20	25	30	35				13	8	6	12 - 19
SNSS-M10-TF	M10	1.5						20	25	30	35	40			16	10	8	23 - 33

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNSS-M6-25-TF

商品記号 1 2 商品記号

バラ売り → P.XXXX

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.XXXX

ねじカット → P.XXXX

ゆるみ止め → P.XXXX

脱落防止加工 → P.XXXX

1本から注文できるため対象外 対応可・別料金

対応不可

対応不可

お問い合わせください