


SPE-FS(INCH)

樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ)



耐熱
 耐薬品

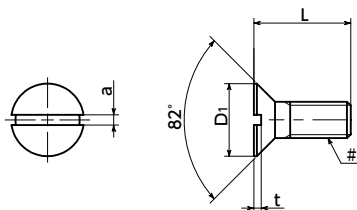

使用上の注意

PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのめあい寸を20mm(約0.79in)以下にしてください。

- インチねじタイプ。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡ P.xxxx

● 用途

FPD製造装置 / 半導体製造装置 / プリント基板エッチング装置 / 金属表面処理設備 / 化学プラント / 変圧器 / 電気・電子機器 / 熱水ポンプ / ケミカルポンプ

● 材質・仕上げ



	SPE-FS(INCH)
本体	PEEK (ピーク：ポリエーテルエーテルケトン) (うす茶)
耐熱温度*1	260℃

*1：樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位: inch

品番	#ねじの呼び	L		D1	a	t	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量 (g)	1袋入り数
SPE-#4-40-FS	No.4-40UNC	1	1/2 1/4 3/4 3/8 5/8 5/16	0.212	0.039	0.024	306	0.19	0.05 - 0.11	10
SPE-#6-32-FS	No.6-32UNC	1	1/2 1/4 3/4 3/8 5/8 5/16	0.262	0.048	0.030	459	0.33	0.12 - 0.24	10
SPE-#8-32-FS	No.8-32UNC	1	1/2 1/4 3/4 3/8 5/8 5/16	0.312	0.054	0.036	746	0.61	0.22 - 0.50	10
SPE-#10-32-FS	No.10-32UNF	1	1/2 3/4 3/8 5/8	0.362	0.06	0.042	1090	0.95	0.44 - 0.69	10

*1：表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

 
PEEKの六角ナット(インチねじ)

SPE-N(INCH) があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPE-#4-40-1/4-FS



バラ売り ➡ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	脱着防止加工 ➡ P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可