




# SPO-YB 樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト)

耐薬品

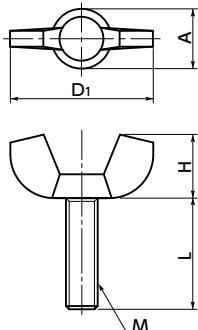

- 金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
- 工具を使用せずに脱着が可能です。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➔ P.xxxx

#### ● 用途

一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備

#### ● 材質・仕上げ



SPO-YB	
本体	POM(ポリアセタール)
耐熱温度*1	95°C

\*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位:mm

品番	M(並目)		L			D1	H	A	質量(g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ								
SPO-M5-YB	M5	0.8	15	20	25	21	11	11	0.93 - 1.2	10
SPO-M6-YB	M6	1	15	20	25	32	16	12	2.1 - 2.4	10
SPO-M8-YB	M8	1.25	15	20	25	32	16	12	2.5 - 3.1	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SPO-M5-15-YB

商品記号 商品記号

バラ売り ➔ P.xxxx

対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➔ P.xxxx

対応可・別料金

ねじカット ➔ P.xxxx

対応不可

ゆるみ止め ➔ P.xxxx

対応不可

脱落防止加工 ➔ P.xxxx

対応不可