




SPO-YN 樹脂蝶ナット(POM)

耐薬品

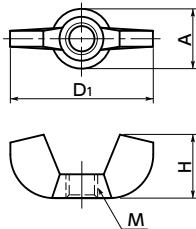

- 金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
- 工具を使用せずに脱着が可能です。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➔ P.xxxx

● 用途

一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備

● 材質・仕上げ



SPO-YN	
本体	POM(ポリアセタール)
耐熱温度*1	95°C

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位:mm

品番	M(並目)		D ₁	H	A	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ					
SPO-M4-YN	M4	0.7	20	10	8	0.39	10
SPO-M5-YN	M5	0.8	25	12	10	0.68	10
SPO-M6-YN	M6	1	32	16	12	1.4	10
SPO-M8-YN	M8	1.25	40	20	16	2.9	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPO-M4-YN

バラ売り ➔ P.xxxx
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➔ P.xxxx
対応可・別料金

ねじカット ➔ P.xxxx
対応不可

ゆるみ止め ➔ P.xxxx
対応不可

脱落防止加工 ➔ P.xxxx
対応不可