


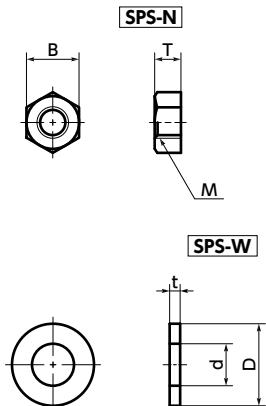

# SPS-N/SPS-W 樹脂六角ナット・ワッシャ (PPS)

耐熱 耐薬品

**● 材質・仕上げ****SPS-N / SPS-W**


本体

PPS(ポリフェニレンサルファイド)  
(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)

耐熱温度\*1

200°C

\*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

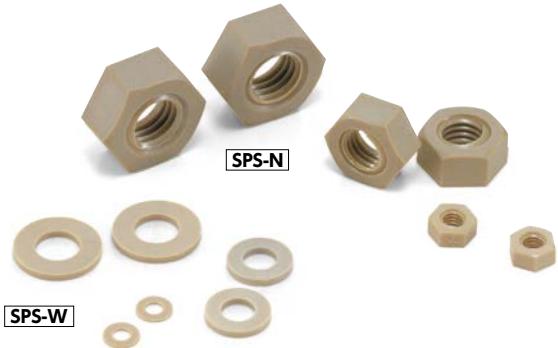

- PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200°Cでの連続使用が可能。200°C以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
- 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➔ P.xxxx
- 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッティング装置/  
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/  
ケミカルポンプ

**SPS-N 六角ナット**

単位:mm

品番①	M(並目) ねじの呼び ピッチ	B	T	質量(g)	1袋 入り数
<b>SPS-M2-N</b>	M2	0.4	4	0.026	20
<b>SPS-M2.6-N</b>	M2.6	0.45	5	0.05	20
<b>SPS-M3-N</b>	M3	0.5	5.5	0.07	20
<b>SPS-M4-N</b>	M4	0.7	7	0.17	20
<b>SPS-M5-N</b>	M5	0.8	8	0.25	20
<b>SPS-M6-N</b>	M6	1	10	0.52	10
<b>SPS-M8-N</b>	M8	1.25	13	1.2	10
<b>SPS-M10-N</b>	M10	1.5	17	2.4	5
<b>SPS-M12-N</b>	M12	1.75	19	3.5	5

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

**SPS-W ワッシャ**

単位:mm

品番①	d	D	t	呼び	質量(g)	1袋 入り数
<b>SPS-3-W</b>	3.2	7	0.5	3	0.025	20
<b>SPS-4-W</b>	4.3	9	0.8	4	0.065	20
<b>SPS-5-W</b>	5.3	10	1	5	0.094	20
<b>SPS-6-W</b>	6.4	12.5	1.6	6	0.24	10
<b>SPS-8-W</b>	8.4	17	1.6	8	0.46	10
<b>SPS-10-W</b>	10.5	21	2	10	0.86	5
<b>SPS-12-W</b>	13	24	2.5	12	1.3	5

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SPS-M5-N**

①

1 バラ売り ➔ P.xxxx  
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➔ P.xxxx  
対応可・別料金

ねじカット ➔ P.xxxx  
対応不可

ゆるみ止め ➔ P.xxxx  
対応不可

脱落防止加工 ➔ P.xxxx  
対応不可