




● 材質・仕上げ



	LDCMS-AS-HP
レバー部	SCS13 (SUS304相当) 研磨
ねじ部	SUS303
止めねじ	ステンレス
スプリング	ステンレス鋼線

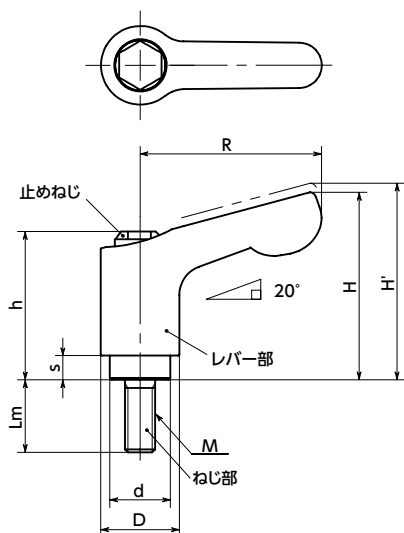

- オールステンレス製のミニクランプレバー。
- すぐれた耐蝕性と強度があります。
- 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
- レバー部の表面は研磨仕上げ。

寸法

単位: mm

品番	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ											
LDCMS-3-AS-HP	M3	0.5	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4	29 - 30
LDCMS-4-AS-HP	M4	0.7	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4	30 - 31
LDCMS-5-AS-HP	M5	0.8	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9	31 - 35
LDCMS-6-AS-HP	M6	1	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5	31 - 37

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。

ねじ長さ

品番	Lm (mm)									
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50
LDCMS-3-AS-HP	●	●	●	●	●					
LDCMS-4-AS-HP			●	●	●	●	●	●		
LDCMS-5-AS-HP				●	●	●	●	●	●	●
LDCMS-6-AS-HP				●	●	●	●	●	●	●

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LDCMS-3-16-AS-HP

①

②

①

② ねじ長さLmは表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P. xxx

対応不可

ねじ組み合わせ ⇒ P. xxx

対応不可

ねじカット ⇒ P. xxx

対応可・別料金

ゆるみ止め ⇒ P. xxx

対応不可

レーザ刻印 ⇒ P. xxx

対応可・別料金