
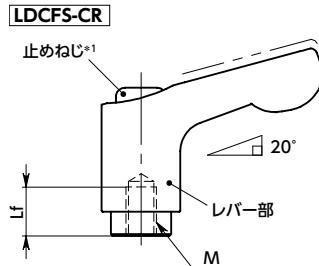


SUS ステンレス

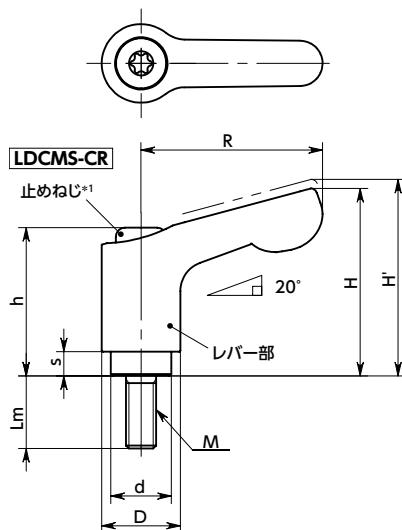

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LDCMS-3-16-CR

① ② ③

LDCMS-CR は ② ねじ長さ l_m を表に●の記載があるサイズから選択してください。

寸法

単位:mm

品番 ねじ おねじ	質量(g)	品番 ねじ おねじ	Lf min.	質量(g)	M(並目) ねじの呼び ピッチ	R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	
LDCMS-3-CR	26 - 27	LDCFS-3-CR	7	26	M3	0.5	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4
LDCMS-4-CR	27 - 28	LDCFS-4-CR	8	25	M4	0.7	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4
LDCMS-5-CR	28 - 32	LDCFS-5-CR	8	25	M5	0.8	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9
LDCMS-6-CR	28 - 34	LDCFS-6-CR	8	24	M6	1	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。

ねじ長さ

品番 ねじ おねじ	Lm (mm) ②									
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50
LDCMS-3-CR	●	●	●	●	●					
LDCMS-4-CR			●	●	●	●	●	●	●	
LDCMS-5-CR				●	●	●	●	●	●	●
LDCMS-6-CR				●	●	●	●	●	●	●

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

お問い合わせください

ねじ組み合わせ → P.xxxx

ねじのみ対応可・別料金

ねじカット → P.xxxx

ねじのみ対応可・別料金

ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx

対応不可