


SUS ステンレス

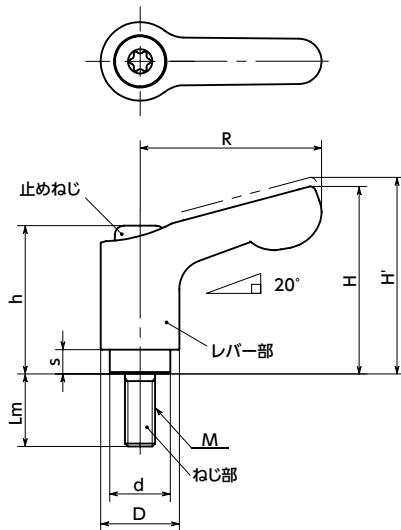

- オールステンレス製のミニクランプレバー。
- すぐれた耐蝕性と強度があります。
- レバー部の表面は研磨仕上げ。

**● 材質・仕上げ**

RoHS

LDCMS-NI-HP	
レバー部	SCS13(SUS304相当) 研磨
ねじ部	SUS303
止めねじ	ステンレス
スプリング	ステンレス鋼線

## 寸法

単位:mm

品番	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ											
LDCMS-3-NI-HP	M3	0.5	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4	29-30
LDCMS-4-NI-HP	M4	0.7	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4	30-31
LDCMS-5-NI-HP	M5	0.8	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9	31-35
LDCMS-6-NI-HP	M6	1	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5	31-37

\*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。

## ねじ長さ

品番	Lm(mm)										
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	
LDCMS-3-NI-HP	●	●	●	●	●						
LDCMS-4-NI-HP			●	●	●	●	●	●			
LDCMS-5-NI-HP				●	●	●	●	●	●		
LDCMS-6-NI-HP					●	●	●	●	●	●	

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**LDCMS-3-16-NI-HP**

ねじ長さLmは表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金