




- コンパクトタイプのクランプレバー。
- 回し半径22mm・30mm。省スペースです。
- ねじ部の材質は2種類。
  - LDCM** —— スティール製
  - LDCMS** —— ステンレス製
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。

| 末尾記号 | レバー部の色   |
|------|----------|
| BK   | つや消し黒    |
| SG   | つや消しシルバー |
| OR   | つや消しオレンジ |
| RD   | つや消しレッド  |

| 材質・仕上げ | LDCM                | LDCMS               |
|--------|---------------------|---------------------|
| レバー部   | 亜鉛ダイカスト<br>静電塗装(各色) | 亜鉛ダイカスト<br>静電塗装(各色) |
| ねじ部    | スティール<br>四三酸化鉄皮膜(黒) | SUS303相当            |
| 止めねじ   | スティール<br>四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス               |
| スプリング  | ステンレス鋼線             | ステンレス鋼線             |

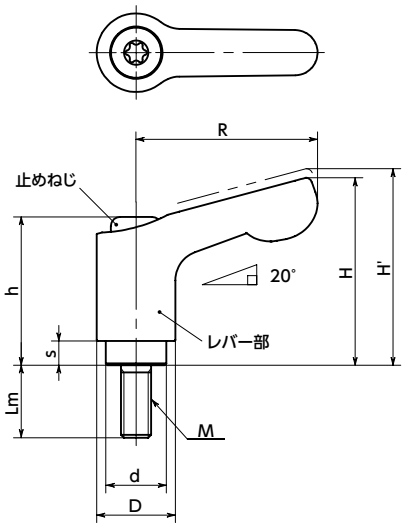

## 寸法

単位: mm

| 品番<br>ねじ部：スチール製 | 品番<br>ねじ部：ステンレス製 | M(並目) |     | R  | H  | H'   | h    | s | D    | d  | 歯数 | 最大荷重*1<br>(N) | 最大締付力*1<br>(kN) | 質量(g)   |
|-----------------|------------------|-------|-----|----|----|------|------|---|------|----|----|---------------|-----------------|---------|
|                 |                  | ねじの呼び | ピッチ |    |    |      |      |   |      |    |    |               |                 |         |
| LDCM-3A         | LDCMS-3          | M3    | 0.5 | 22 | 23 | 26   | 18.5 | 2 | 10.5 | 8  | 16 | 26            | 1.4             | 13 - 14 |
| LDCM-3          |                  | M3    | 0.5 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13   | 10 | 18 | 19            | 1.4             | 26 - 27 |
| LDCM-4A         | LDCMS-4          | M4    | 0.7 | 22 | 23 | 26   | 18.5 | 2 | 10.5 | 8  | 16 | 60            | 2.4             | 14 - 15 |
| LDCM-4          |                  | M4    | 0.7 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13   | 10 | 18 | 44            | 2.4             | 27 - 28 |
| LDCM-5A         | LDCMS-5          | M5    | 0.8 | 22 | 23 | 26   | 18.5 | 2 | 10.5 | 8  | 16 | 120           | 3.9             | 15 - 17 |
| LDCM-5          |                  | M5    | 0.8 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13   | 10 | 18 | 90            | 3.9             | 28 - 32 |
| LDCM-6          | LDCMS-6          | M6    | 1   | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13   | 10 | 18 | 150           | 5.5             | 28 - 34 |

\*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。

## ねじ長さ

LDCM ねじ部: スティール製 LDCMS ねじ部: ステンレス製

| 品番      | Lm (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---------|---------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| LDCM-3A | ●       | ● | ● | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |
| LDCM-3  | ●       | ● | ● | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |
| LDCM-4A |         |   |   | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |
| LDCM-4  |         |   |   | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |
| LDCM-5A |         |   |   | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |
| LDCM-5  |         |   |   | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| LDCM-6  |         |   |   | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| LDCMS-3 | ●       | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |
| LDCMS-4 |         |   | ● | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |
| LDCMS-5 |         |   |   | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| LDCMS-6 |         |   |   | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |

## ● 関連商品

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金 **SWAS-PPK** があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LDCM-3-16-SG

1 2 3

2 ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

|                             |                 |                  |               |                  |
|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| クリーン洗浄・クリーン梱包<br>お問い合わせください | ねじ組み合わせ<br>対応不可 | ねじカット<br>対応可・別料金 | ゆるみ止め<br>対応不可 | レーザ刻印<br>対応可・別料金 |
|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|