


LHCM-LW ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ

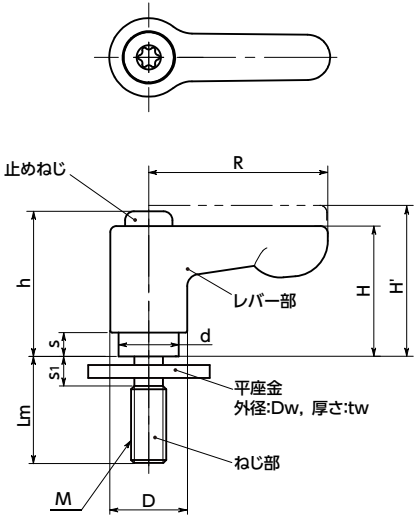

● 材質・仕上げ



	LHCM-LW
レバー部	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
平座金	SUS303
止めねじ	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング	ステンレス鋼線

寸法

単位: mm

品番	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	Dw	tw	s1	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ														
LHCM-5-LW20	M5	0.8	30	22	25.5	24.5	4	13	10	20	2	4	18	90	3.9	32 - 37
LHCM-6-LW20	M6	1	30	22	25.5	24.5	4	13	10	20	2	5	18	150	5.5	33 - 39


*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。

⚠ 使用上の注意

レバーの締めつけ前に、**図1**のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。**図2**のように平座金がねじ山にかかった状態で締めつけると平座金が変形することがあります。

図 1

図 2

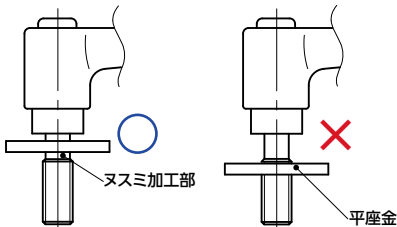

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LHCM-5 - 20 - LW20 - BK

1 2 1 3

2 ねじ長さLmは表に●の記載があるサイズから選択してください。

- 使用例
長穴部品の締めつけに。



ねじ長さ

品番	Lm (mm)						
	12	16	20	25	32	40	50
LHCM-5-LW20	●	●	●	●	●	●	●
LHCM-6-LW20	●	●	●	●	●	●	●

クリーン洗浄・クリーン梱包⇒P.0000	ねじ組み合わせ⇒P.0000	ねじカット⇒P.0000	ゆるみ止め⇒P.0000	レーザー刻印⇒P.0000
対応不可	対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金