



SUS ステンレス

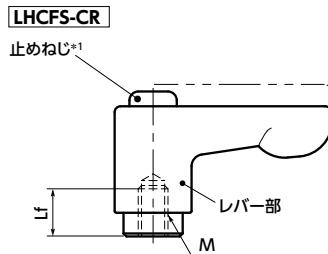

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサゴンビュラ穴付きに変更しました。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

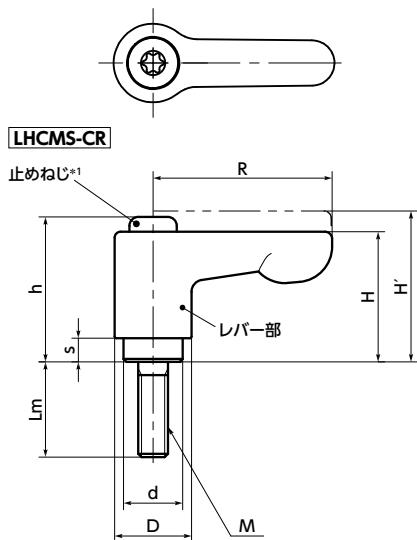

- ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- 回し半径30mm。省スペースです。
- レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。

● 材質・仕上げ

	LHCMS-CR	LHCFS-CR
レバー部	亜鉛ダイカスト クロムメッキ	亜鉛ダイカスト クロムメッキ
ねじ部	SUS303	SUS303
止めねじ	ステンレス	ステンレス
スプリング	ステンレス鋼線	ステンレス鋼線

RoHS

LHCMS-CR は ② ねじ長さ Lm を表に ● の記載があるサイズから選択してください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LHCMS-3-16-CR

① ② ③

寸法

単位:mm

品番 おねじ	質量(g)	品番 めねじ	Lf min.	質量(g)	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)
					ねじの呼び	ピッチ										
LHCMS-3-CR 25-26	25	LHCFS-3-CR 7	25	M3	0.5	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4	
LHCMS-4-CR 26-27	26	LHCFS-4-CR 8	24	M4	0.7	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4	
LHCMS-5-CR 27-31	27	LHCFS-5-CR 8	24	M5	0.8	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9	
LHCMS-6-CR 27-33	27	LHCFS-6-CR 8	23	M6	1	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5	

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。

ねじ長さ

品番 おねじ	Lm(mm) ②									
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50
LHCMS-3-CR	●	●	●	●	●					
LHCMS-4-CR		●	●	●	●	●	●	●	●	
LHCMS-5-CR			●	●	●	●	●	●	●	●
LHCMS-6-CR				●	●	●	●	●	●	●

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

お問い合わせください

ねじ組み合わせ → P.xxxx

ねじのみ対応可・別料金

ねじカット → P.xxxx

ねじのみ対応可・別料金

ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx

対応不可