


LNTF/LNTFS テンションレバー(ねじ)


SUS ステンレス

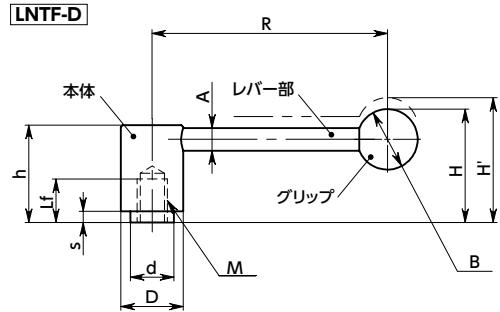

- テンションレバーのスタンダードタイプ。
- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
- ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
- LNTF-D はレバー部が水平のため、上部スペースに制限がある場合に適しています。

● 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。

商品記号	タイプ	ねじ部材質
LNTF-D	水平レバー	スチール製
LNTF-E	角度つきレバー	スチール製
LNTFS-E	角度つきレバー	ステンレス製

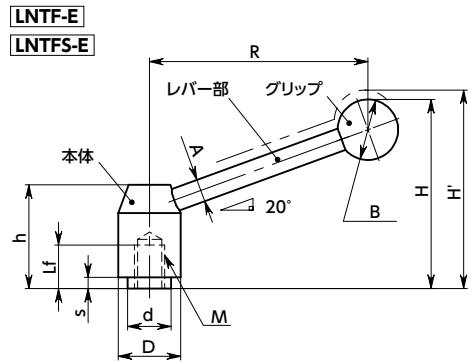

● 材質・仕上げ

	LNTF	LNTFS	RoHS
レバー部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	
グリップ	フェノール樹脂(黒)	フェノール樹脂(黒)	

LNTF-D 水平レバー・スチール製

品番	D	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	Lf	R	H	H'	h	s	A	B	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
LNTF-21-M6-D	21	M6	1	11	70.5	35.5	39.5	31	1	8	20	13.5	24	65	5.5	97
LNTF-21-M8-D	21	M8	1.25	11	70.5	35.5	39.5	31	1	8	20	13.5	24	160	10	95
LNTF-24-M8-D	24	M8	1.25	14	95.5	43	47.5	37	2.5	10	25	16	26	120	10	161
LNTF-24-M10-D	24	M10	1.5	14	95.5	43	47.5	37	2.5	10	25	16	26	230	16	157
LNTF-28-M10-D	28	M10	1.5	17	109	52	56.5	44.5	4.5	12	30	19	28	210	16	264
LNTF-28-M12-D	28	M12	1.75	17	109	52	56.5	44.5	4.5	12	30	19	28	360	23	258
LNTF-33-M12-D	33	M12	1.75	22	124.5	60	65.5	51.5	6	12	32	23	30	310	23	381
LNTF-33-M14-D	33	M14	2	22	124.5	60	65.5	51.5	6	12	32	23	30	510	32	373
LNTF-33-M16-D	33	M16	2	22	124.5	60	65.5	51.5	6	12	32	23	30	790	43	364
LNTF-40-M16-D	40	M16	2	36	140.5	73	78.5	64	6	14	35	28	48	700	43	638
LNTF-40-M20-D	40	M20	2.5	36	140.5	73	78.5	64	6	14	35	28	48	1400	67	608

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。



LNTF-E 角度つきレバー・スチール製 LNTFS-E 角度つきレバー・ステンレス製

品番	D	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	Lf	R	H	H'	h	s	A	B	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
LNTF-21-M6-E	21	M6	1	11	65	59	63	33.5	1	8	20	13.5	24	70	5.5	97
LNTF-21-M8-E	21	M8	1.25	11	65	59	63	33.5	1	8	20	13.5	24	170	10	95
LNTF-24-M8-E	24	M8	1.25	14	89	75	79.5	40	2.5	10	25	16	26	130	10	161
LNTF-24-M10-E	24	M10	1.5	14	89	75	79.5	40	2.5	10	25	16	26	250	16	157
LNTF-28-M10-E	28	M10	1.5	17	100.5	89	93.5	48.5	4.5	12	30	19	28	220	16	264
LNTF-28-M12-E	28	M12	1.75	17	100.5	89	93.5	48.5	4.5	12	30	19	28	390	23	258
LNTF-33-M12-E	33	M12	1.75	22	115.5	100	105.5	55	6	12	32	23	30	340	23	381
LNTF-33-M14-E	33	M14	2	22	115.5	100	105.5	55	6	12	32	23	30	550	32	373
LNTF-33-M16-E	33	M16	2	22	115.5	100	105.5	55	6	12	32	23	30	850	43	364
LNTF-40-M16-E	40	M16	2	36	130	117	122.5	68	6	14	35	28	48	750	43	638
LNTF-40-M20-E	40	M20	2.5	36	130	117	122.5	68	6	14	35	28	48	1500	67	608
LNTFS-21-M6-E	21	M6	1	11	65	59	63	33.5	1	8	20	13.5	24	70	5.5	97
LNTFS-21-M8-E	21	M8	1.25	11	65	59	63	33.5	1	8	20	13.5	24	170	10	95
LNTFS-24-M8-E	24	M8	1.25	14	89	75	79.5	40	2.5	10	25	16	26	130	10	161
LNTFS-24-M10-E	24	M10	1.5	14	89	75	79.5	40	2.5	10	25	16	26	250	16	157
LNTFS-28-M10-E	28	M10	1.5	17	100.5	89	93.5	48.5	4.5	12	30	19	28	220	16	264
LNTFS-28-M12-E	28	M12	1.75	17	100.5	89	93.5	48.5	4.5	12	30	19	28	390	23	258

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LNTF-21-M6-D

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx ねじ組み合わせ → P. xxxx ねじカット → P. xxxx ゆるみ止め → P. xxxx レーザ刻印 → P. xxxx

対応不可 対応不可 対応不可 対応不可 対応可・別料金