

● 材質・仕上げ

	FRCA-B	RoHS
本体	アルミニウム合金 アルマイト処理(黒)	
ウェッジ	黄銅	
クランプレバー	亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒)	
止めねじ	SUS303相当	




- 回転軸など1本のシャフトを固定するクランプ。
- コントロールノブなどの回転機構と組み合わせて使用いただけます。
- クランプレバーを締めつけることで内部のウェッジが移動し、シャフトを優しくクランプします。
- 固定穴を利用して、プレートなどの機器・装置への取り付けが可能です。
固定穴は両側がザグリ穴となっており、どちらからでも取り付けができます。

品番	D	d ₁	d ₂	P	R	H	質量(g)
FRCA-40-B8-B-BK	40	8	4.3	28	30	50	80
FRCA-40-B10-B-BK	40	10	4.3	28	30	50	79
FRCA-50-B8-B-BK	50	8	5.3	36	30	56	110
FRCA-50-B10-B-BK	50	10	5.3	36	30	56	110
FRCA-50-B12-B-BK	50	12	5.3	36	30	56	109
FRCA-60-B10-B-BK	60	10	5.3	44	30	61	148
FRCA-60-B12-B-BK	60	12	5.3	44	30	61	148

● 使用例

回転軸をもつコントロールノブなどと組み合わせて。

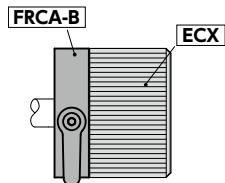

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FRCA-40-B8-B-BK

1

クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
対応不可

レーザ刻印
対応可・別料金