

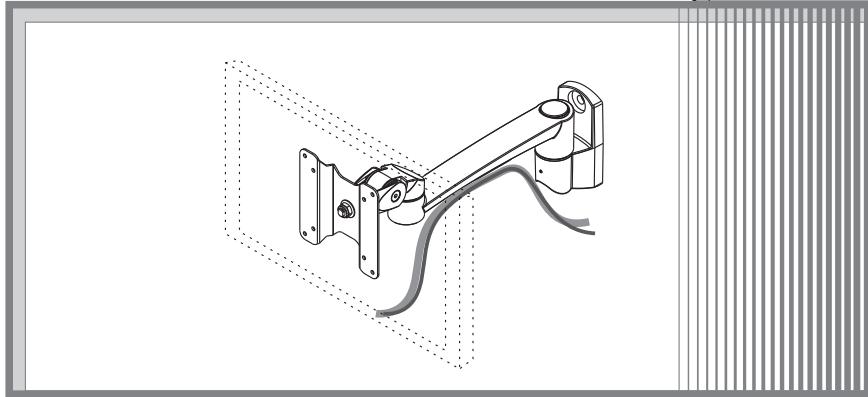
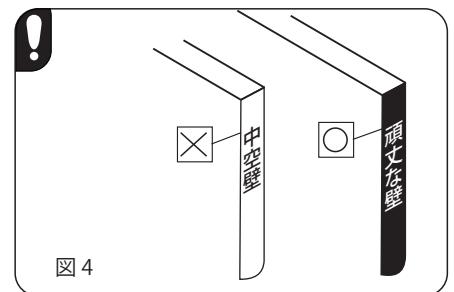
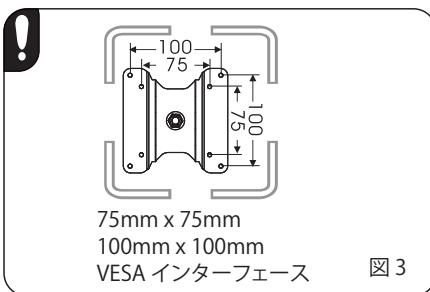


ユーザーマニュアル

AV-B30-23A243

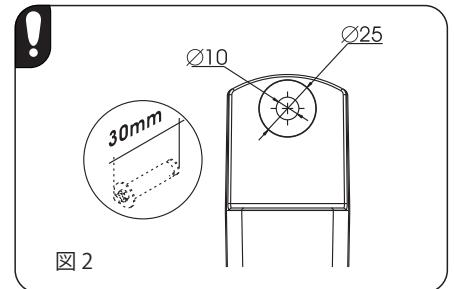


注意事項

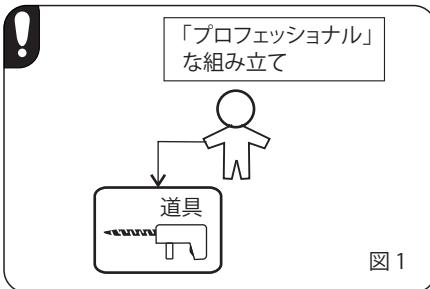

組立ガイド

組み立ての前に、この説明書をよくお読みになり、手順に従って作業を行ってください。
一部のパネルは、わかりやすくするために、以下の詳細図とは異なって表示されています。
すべての部品と工具を確認するまでは、梱包材を捨てないでください。
部品が不足している場合は、サプライヤーにご連絡ください。

チェックリスト

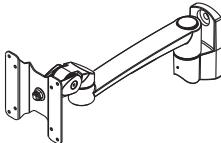①		X1	②		X4
			③		(2mm) X1
			④		(4mm) X1


組立ガイド

ステップ 1

2mmの六角レンチでネジを緩め、マウントからアームを外します。

注意：



ネジを紛失しないこと。

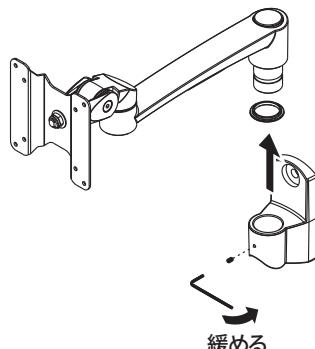

ステップ 2

2本のラグボルト(別売)で壁掛け金具を木製のスタッドに固定します。

 セメント壁に取り付ける場合は、拡張ボルト(別売)を2本使用します。


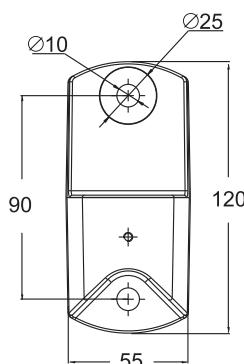


ステップ3

液晶面を下向きにして平らな面に置きます。

図のように液晶背面にアームとVESAを配置して、ネジ穴に合わせます。

4本のネジで固定し、ドライバー(付属していません)で締め付けます。

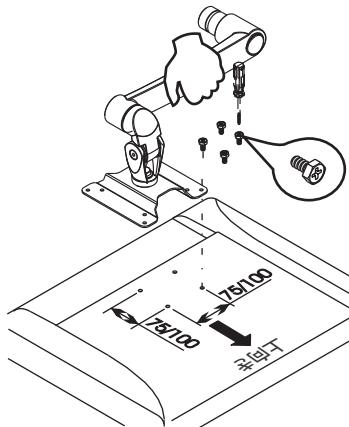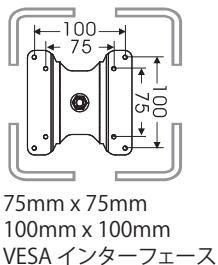


ステップ4

アーム(液晶モニターを装着済み)を


ウォールマウントに入れて、

2mmの六角レンチで締めます。

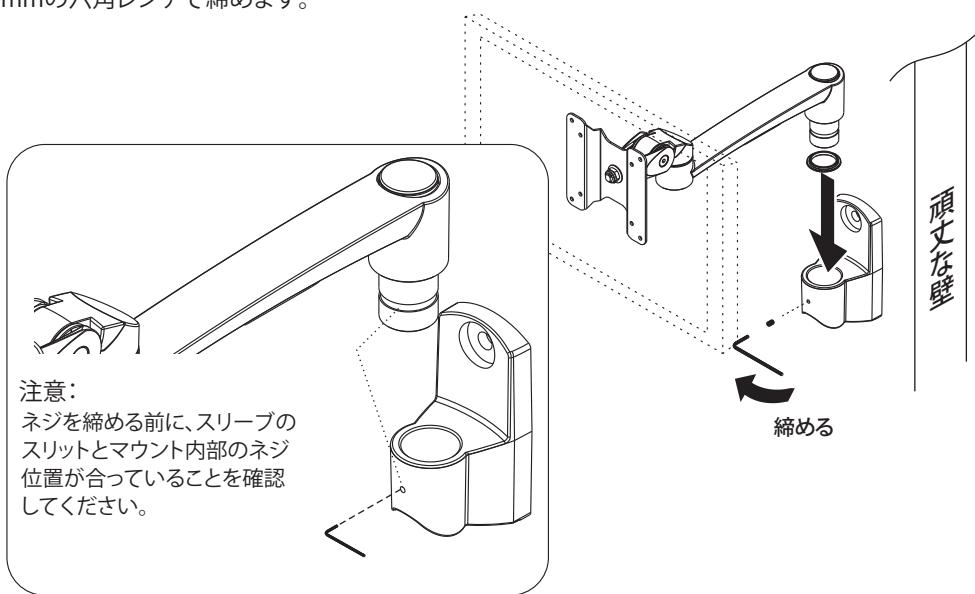

ステップ 5


付属のケーブルカバーを使用して、
ケーブル管理を完了します。

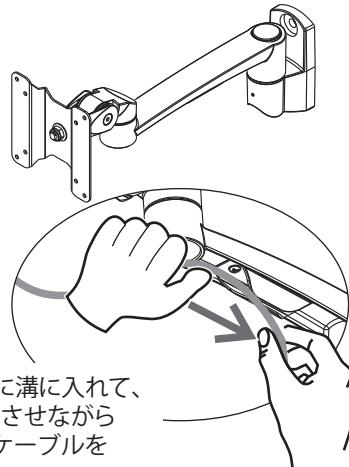

太いケーブルから先に溝に入れて、
フロントエンドを安定させながら
アームからポールへケーブルを
通します。

ステップ 6

ジョイントが緩んでいる場合は、
六角レンチ(4mm)でアームを締め付けてください。

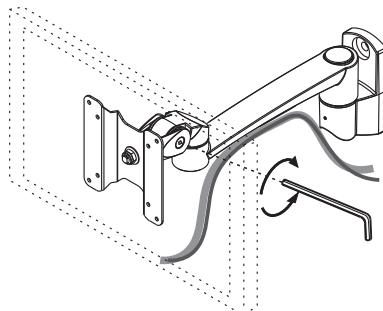

- 14kgまでの液晶モニターに対応

注意:

- 本機の構造には多くの小さな部品が使用されています。
- 本機を組み立てる際は、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 本機の取り付けは、正規のサービス担当者にご相談ください。
- 当社は継続的な改善の方針に従い、掲載されている製品の仕様を変更する権利を留保します。

AV-B30-23A263

組み立ての前に、この説明書をよくお読みになり、手順に従って作業を行ってください。
一部のパネルは、わかりやすくするために、以下の詳細図とは異なって表示されています。
すべての部品と工具を確認するまでは、梱包材を捨てないでください。
部品が不足している場合は、サプライヤーにご連絡ください。


チェックリスト



組立ガイド



ステップ1

アームをポールに入れます。
六角レンチでネジを締めます。

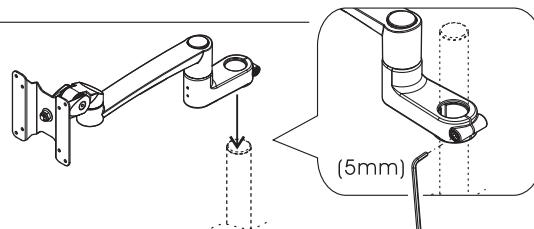


注意:

デュアルモニターを水平に設置するためにアームをもう1本追加する場合は、アームを上下反転させて2本のマウントアームの位置を合わせます(図を参照)。

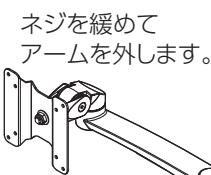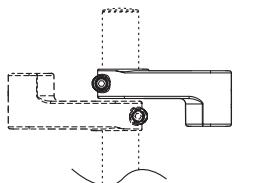


- 取り外し

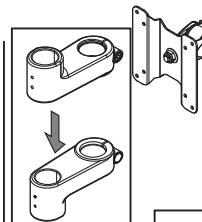

注意:

ネジを締める前に、スリーブのスリットとマウント内部のネジ位置が合っていることを確認してください。

 - 緩める



- 締める

2mmの六角レンチでネジを締めます。


- 2mmの六角レンチでネジを締めます。

注意:
ネジを紛失しないこと。


組立ガイド

ステップ2

VESAプレートの穴をモニター背面の穴に合わせ、付属のネジで取り付けます(下図)。

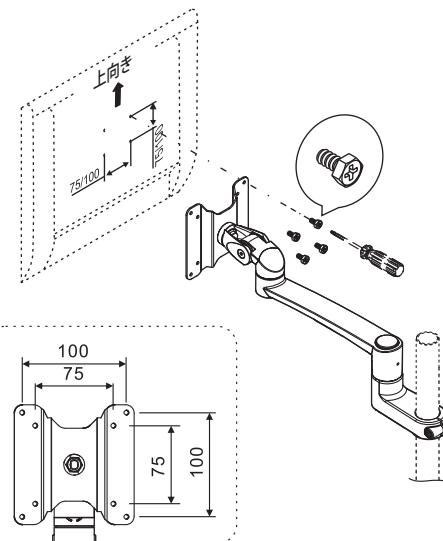


ステップ3

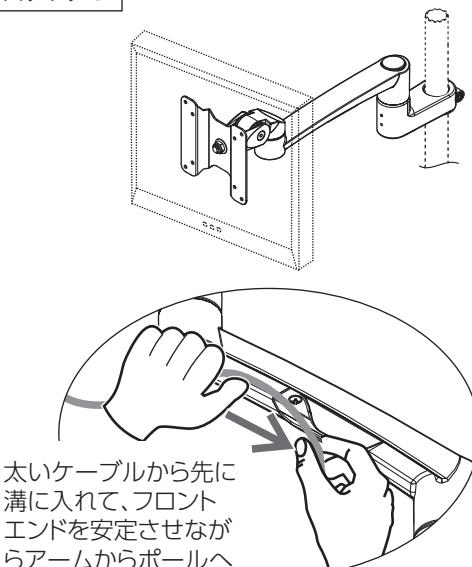

太いケーブルから先に溝に入れて、フロントエンドを安定させながらアームからポールへケーブルを通します。

ステップ4

ジョイントが緩んでいる場合は、
六角レンチ(4mm)でアームを
締め付けてください。

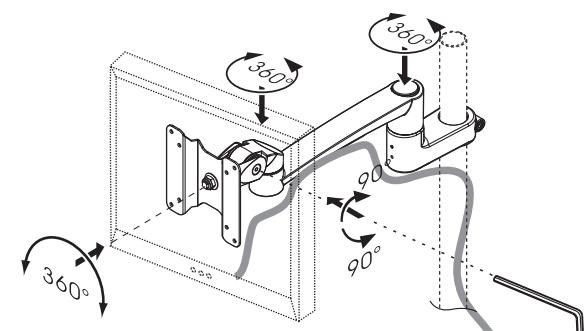

● 14kgまでの液晶モニターに対応

注意:

- 本機の構造には多くの小さな部品が使用されています。
- 本機を組み立てる際は、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 本機の取り付けは、正規のサービス担当者にご相談ください。
- 当社は継続的な改善の方針に従い、掲載されている製品の仕様を変更する権利を留保します。