

**DKBR** キーボード固定部品 - 1軸タイプ

■ アルミフレーム ■ 壁面パネル・板金 ■ アルミフレーム端面 ■ パイプ

## 構造




## ● 材質・仕上げ

	DKBR-AF	DKBR-AA / DKBR-PB	RoHS
キーボードホルダ	ADC12 静電塗装		
ヒンジ	SPCC 静電塗装		
固定用ノブ	ナイロン6		
クランプ	ADC12 静電塗装		
クランプ用ねじ	SWRCH 三価クロメート処理		
取りつけプレート	SPCC 静電塗装		
ブラケット	-	A6063 アルマイト処理	

## ● オプション

- オプションでマウス置き [DKMP] が付属できます。
- 左右どちらにも取り付けできます。

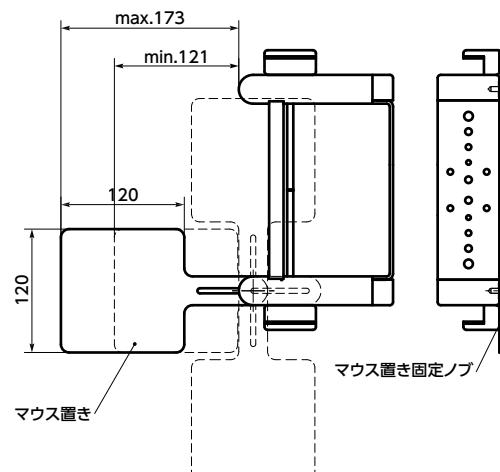

品番	質量(g)
DKMP	288


● 材質・仕上げ	DKMP	RoHS
マウス置き	SPCC 静電塗装	
マウス置き固定ノブ	ナイロン6	



- 1軸タイプのキーボード固定部品です。
- クランプ用ねじを締めつけることで、キーボードをしっかりと固定し落下を防ぎます。
- B5 サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで搭載できます。
- 取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。

  - アルミフレーム用/壁面パネル・板金用 — **DKBR-AF**
  - アルミフレーム端面取りつけ用 — **DKBR-AA**
  - 丸パイプ用 — **DKBR-PB**

- 出荷時には、2サイズのクランプ用ねじ(十字穴付きなべ小ねじ)が付属しています。
- M6×40: キーボード幅が256mm - 280mmのときに使用。
- M6×140: キーボード幅が280mm - 500mmのときに使用。
- 上方向に90°傾けることができます。

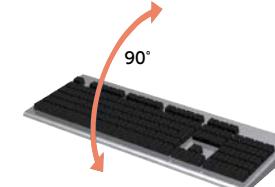

## ● 用途


工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

## ● アルミフレーム用/壁面パネル・板金用

**DKBR-AF**

品番	M* <sup>1</sup> (d) 	質量(g)	単位:mm
DKBR-500-AF-**	M4(5)		
	M5(6)		
	M6(7)	1410	
	M8(9)		

\*1: 取り付け用ボルトは付属していません。

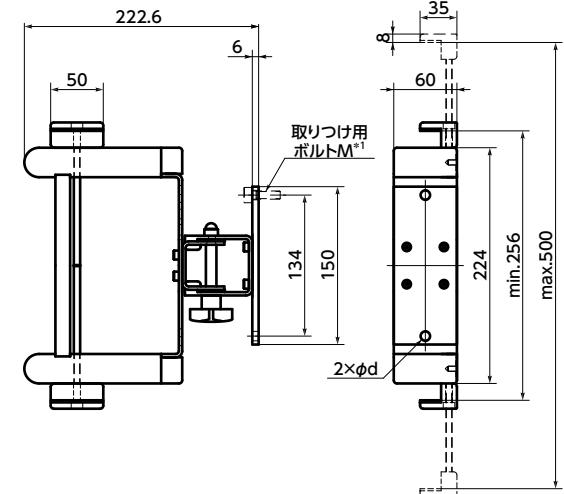


## ● アルミフレーム端面取りつけ用

**DKBR-AA**

品番	B 	質量(g)	単位:mm
DKBR-500-AA-40	40	1180	

● 六角穴付き低頭ボルト(M8×16mm)が付属しています。

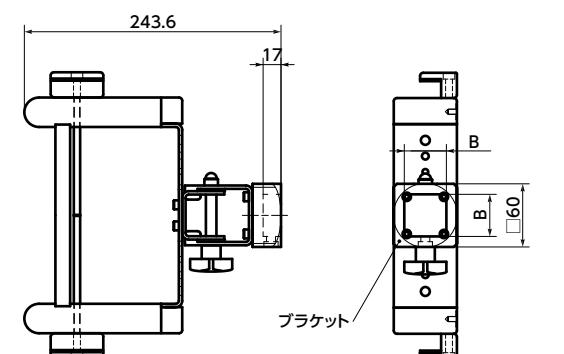


## ● 丸パイプ用

**DKBR-PB**

品番	D 	L <sub>1</sub>	L	質量(g)	単位:mm
DKBR-500-PB-**	28			1330	
	30	240.6	264.6	1330	
	34			1320	
	40	244.6	272.6	1310	
	42.7			1305	

● 固定用のゴムシートを貼っています。

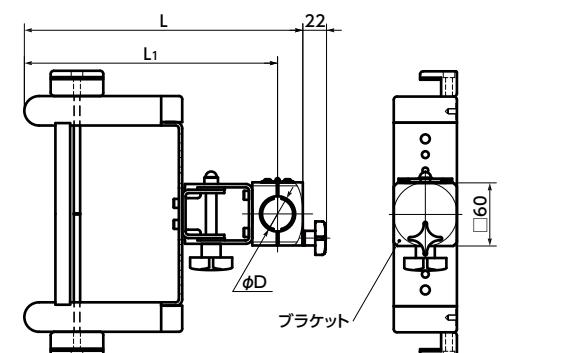

## ● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**DKBR-500-AA-40** キーボード固定部品商品記号  DKMP  マウス置き

品番例: DKBR-500-AF-M8、DKBR-500-PB-42.7