




D1 スタッド - マイナス溝

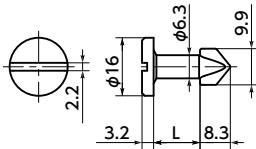

- D1リセプタブルと組み合わせて使用してください。

⇒ P.xxxx ⇒ P.xxxx ⇒ P.xxxx

- 材質・仕上げ



D1	
本体	プラスティック
使用可能温度	-40~90°C

単位:mm

品番 ◀1	L	質量(g)
D1-004-045-030	11.4	1.6
D1-004-050-030	12.7	1.7
D1-004-055-030	14	1.8
D1-004-060-030	15.2	1.8
D1-004-065-030	16.5	1.9
D1-004-070-030	17.8	2
D1-004-075-030	19.1	2
D1-004-080-030	20.3	2.1
D1-004-085-030	21.6	2.2
D1-004-090-030	22.9	2.2
D1-004-095-030	24.1	2.3
D1-004-100-030	25.4	2.4

● 関連商品

スタッドの脱落防止にリテナがあります。⇒ P.xxxx



締め忘れ防止にカップ・スプリングがあります。

⇒ P.xxxx



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

D1-004-045-030

◀1