




## D1 スタッド - ウィング

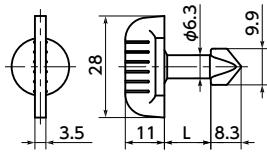

● D1リセプタクルと組み合わせて使用してください。

➡ P.xxxx ➡ P.xxxx ➡ P.xxxx

● 材質・仕上げ



D1	
本体	プラスティック
使用可能温度	-40~90°C

単位:mm

品番	L	質量(g)
D1-125-045-030	11.4	2.1
D1-125-050-030	12.7	2.2
D1-125-055-030	14	2.2
D1-125-060-030	15.2	2.3
D1-125-065-030	16.5	2.4
D1-125-070-030	17.8	2.4
D1-125-075-030	19.1	2.5
D1-125-080-030	20.3	2.6
D1-125-085-030	21.6	2.6
D1-125-090-030	22.9	2.7
D1-125-095-030	24.1	2.8
D1-125-100-030	25.4	2.8

● 関連商品

スタッドの脱落防止にリテナがあります。➡ P.xxxx



締め忘れ防止にカップ・スプリングがあります。➡ P.xxxx



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**D1-125-045-030**

①