


SFBS-UC フランジ付きボタンボルト(薄板固定用)



スペース 簡単作業 SUS ステンレス

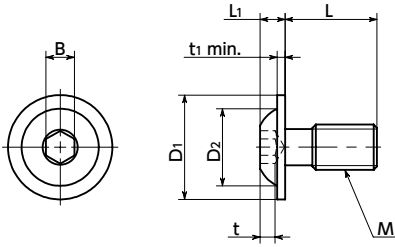


● 材質・仕上げ



	SFBS-UC
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50

● 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。

- ステンレス製の薄板固定用フランジ付きボタンボルトです。
- 頭部のフランジにより、キリ穴が大きな薄板でも座面を確保し、固定が可能です。
- **SFBS-UC** は首下部分に逃がし加工があるため、薄板の固定に適しています。薄板0.1mmから締結可能です。

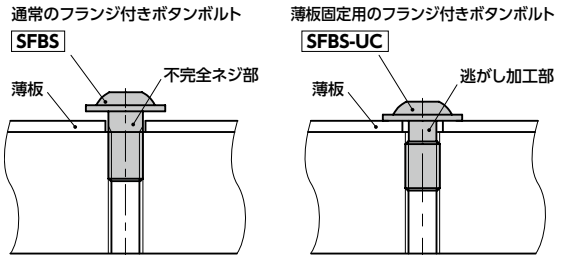

- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- 寸法・材質・頭部形状など、特殊仕様の薄板固定用ボルトも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。



● 用途

半導体製造装置などの外装パネル
機器・装置の省スペース化

品番 1	M(並目)		L 2	D1	D2	L1	t1	B	t	最大締めつけトルク ^{*1} (N・m)	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ										
SFBS-M3-UC	M3	0.5	4 5 6 8	7	5.2	1.65	0.5	2	1.05	0.25	0.5 - 0.73	10
SFBS-M4-UC	M4	0.7	5 6 8	9.2	6.8	2.2	0.6	2.5	1.3	0.5	1.1 - 1.4	10
SFBS-M5-UC	M5	0.8	6 8 10	11.4	8.5	2.75	0.8	3	1.6	1	2.2 - 2.8	10
SFBS-M6-UC	M6	1	6 8 10	13.6	10.1	3.3	0.9	4	2.1	2	3.4 - 4.3	10

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 1袋入り数未満ご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SFBS-M5-10-UC



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金	対応不可