

- グリップ専用の折りたみユニット。市販のグリップを取りつけることで、折りたみ式のグリップになります。
- グリップ未使用時のスペース確保などの用途に。
- 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
- オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
- 全サイズにステンレス製の平行ピン($\phi 2 \times 6$)が付属しています。本体のまわり止めとしてご使用ください。

● 材質・仕上げ



GFUS	
本体	SUS304
グリップ取りつけ部	SUS304
内蔵スプリング	ステンレス鋼線

⚠ 使用上の注意


- **GFUS**を取りつける際に使用するねじの長さは、取りつけ部の厚み+ L_f 以下としてください。

単位:mm

品番	M(並目)		M1(並目)		L_f	L_{f1}	d	A	d_1	x	P	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ	ねじの呼び	ピッチ								
GFUS-M6-M8	M6	1	M8	1.25	5.5	12.7	20	21.5	10.5	13.5	6	35

● 使用例

ねじ先端の六角穴で取りつけるタイプのグリップの場合、**GFUS**の下側から六角レンチを挿入して、グリップを取りつけてください。グリップを取りつける際の締めつけトルクは、5N・m以下としてください。

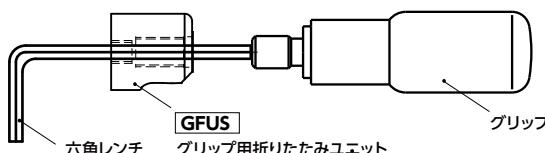

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

GFUS-M6-M8

1

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.XXXX ゆるみ止め → P.XXXX
対応不可 対応不可

レーザ刻印 → P.XXXX
対応可・別料金

軸穴追加工 → P.XXXX
対応不可