


グリップつき

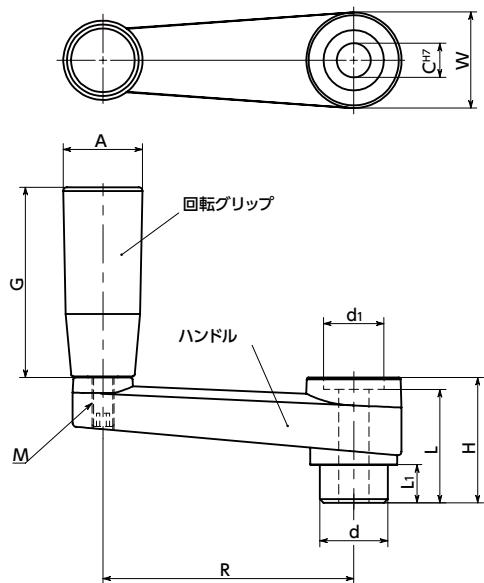

- ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。
- 回転グリップが付属しています。
- 丸穴加工済み(公差:H7)。

● 材質・仕上げ

RoHS

	HGPC-C
ハンドル	ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)
回転グリップ	ナイロン6(つや消し黒)
ハブ	スチール 三価クロメート処理

単位:mm

品番①	R	C	M(並目)		H	A	W	d	d ₁	L	L ₁	G	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ									
HGPC-65-C8	65	8	M6	1	33	21	27	18	16	30	10	50	95
HGPC-80-C10	80	10	M6	1	36	21	30	22	19	32	10	50	130
HGPC-100-C12	100	12	M8	1.25	40	23	34	24	22	37	10	70	197
HGPC-130-C14	130	14	M8	1.25	49	26	40	28	25	44	14	90	291
HGPC-160-C16	160	16	M10	1.5	55	26	45	34	28	49	15	90	469

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HGPC-80-C10

①

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.XXXX ゆるみ止め → P.XXXX
対応不可 対応不可

レーザ刻印 → P.XXXX
対応可・別料金

軸穴追加工 → P.XXXX
対応可・別料金