


SNFX-TZB-ALK ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ナイロン溶着つき)

ゆるみ止め

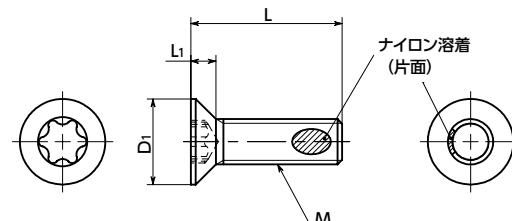

● 材質・仕上げ

	SNFX-TZB-ALK	RoHS
本体	スチール 三価クロメート処理	
ナイロン溶着	ナイロン11	
強度区分	4.8相当	

- ナイロン溶着つきのヘクサロビュラ穴^{*1}付き皿ボルトです。
- ヘクサロビュラ穴は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120°Cです。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015: 2008 (ISO 10664: 2005)「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。

● 用途

ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ
ねじの戻り止め・脱落防止



品番 ①	M(並目)		L ②									D ₁	L ₁	ヘクサロビュラ穴の番号 No.	質量(g)	1袋入り数	単位:mm
	ねじの呼び	ピッチ															
SNFX-M3-TZB-ALK	M3	0.5	5	6	8	10	12					6	1.75	10	0.32 - 0.60	10	
SNFX-M4-TZB-ALK	M4	0.7		6	8	10	12					8	2.3	20	0.72 - 1.2	10	
SNFX-M5-TZB-ALK	M5	0.8				10	12					10	2.8	25	1.9 - 2.2	10	
SNFX-M6-TZB-ALK	M6	1				10	12	20	25	30	35	12	3.4	30	2.5 - 7.5	10	

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

SKX ヘクサロビュラレンチ



SKX-N 狹所作業対応ヘクサロビュラレンチ



SKXB ヘクサロビュラショートビット



SRD マグネットドライバ



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNFX-M6-20-TZB-ALK

① **②** **①**

1 バラ売り
対応可・別料金

2 クリーン洗浄・クリーン梱包
対応可・別料金

3 ねじカット
対応不可

4 ゆるみ止め
対応不可

5 脱落防止加工
対応不可