

## ● 材質・仕上げ



HNDH	
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
ピン	SUS316Ti相当

- 垂直または水平の長穴により、取り付け位置の調整が可能なヒンジです。
- 本体は亜鉛ダイカスト製。厚みのある形状で耐久性を高めています。
- 取り付け穴の組み合わせによって、6種類の調整タイプが選択できます。
  - HNDH-H** ———— 4か所すべて垂直方向に調整可能
  - HNDH-B** ———— 4か所すべて水平方向に調整可能
  - HNDH-HB** ———— 片側2か所は垂直方向、もう片側2か所は水平方向に調整可能
  - HNDH-DH** ———— 片側2か所は垂直方向に調整可能、もう片側2か所は丸穴で固定
  - HNDH-DB** ———— 片側2か所は水平方向に調整可能、もう片側2か所は丸穴で固定
  - HNDH-D** ———— 4か所すべてが丸穴で固定
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
  - HNDH-SG** ———— つや消しシルバー
  - HNDH-BK** ———— つや消し黒




品番	A	B	A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C	C <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	K <sub>1</sub>	G	R	質量 (g)	単位: mm
HNDH-40-45-H	40	45	25	25	16	16	13	19	5	9.5	5.3	4	5.3	70	
HNDH-50-45-B	50	45	25	25	21	21	13	19	5	9.5	5.3	4	5.3	90	
HNDH-45-45-HB	45	45	25	25	21	16	13	19	5	9.5	5.3	4	5.3	75	
HNDH-40-45-DH	40	45	25	25	16	16	13	19	5	9.5	5.3	4	5.3	70	
HNDH-45-45-DB	45	45	25	25	21	16	13	19	5	9.5	5.3	4	5.3	75	
HNDH-40-45-D	40	45	25	25	16	16	13	19	5	9.5	—	4	5.3	70	
HNDH-50-55-H	50	55	30	30	21	21	16.6	23.2	6	11.6	6.5	6	6.5	130	
HNDH-60-55-B	60	55	30	30	26	26	16.6	23.2	6	11.6	6.5	6	6.5	143	
HNDH-55-55-HB	55	55	30	30	26	21	16.6	23.2	6	11.6	6.5	6	6.5	135	
HNDH-50-55-DH	50	55	30	30	21	21	16.6	23.2	6	11.6	6.5	6	6.5	130	
HNDH-55-55-DB	55	55	30	30	26	21	16.6	23.2	6	11.6	6.5	6	6.5	135	
HNDH-50-55-D	50	55	30	30	21	21	16.6	23.2	6	11.6	—	6	6.5	132	
HNDH-60-65-H	60	65	36	36	26	26	21.4	29.8	8	14.9	8.3	8	8.3	237	
HNDH-76-65-B	76	65	36	36	33.5	33.5	21.4	29.8	8	14.9	8.3	8	8.3	276	
HNDH-68-65-HB	68	65	36	36	33.5	26	21.4	29.8	8	14.9	8.3	8	8.3	253	
HNDH-60-65-DH	60	65	36	36	26	26	21.4	29.8	8	14.9	8.3	8	8.3	237	
HNDH-68-65-DB	68	65	36	36	33.5	26	21.4	29.8	8	14.9	8.3	8	8.3	259	
HNDH-60-65-D	60	65	36	36	26	26	21.4	29.8	8	14.9	—	8	8.3	243	

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HNDH-76-65-B-BK



## ● 強度

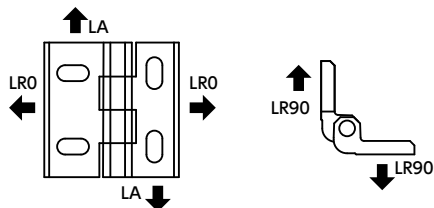


品番	破壊荷重 (N) *1		
	LRO	LR90	LA
HNDH-40-45	1000	2000	1700
HNDH-45-45	1000	2000	1700
HNDH-50-45	1000	2000	1700
HNDH-50-55	1500	2500	1500
HNDH-55-55	1500	2500	1500
HNDH-60-55	1500	2500	1500
HNDH-60-65	2500	3500	1200
HNDH-68-65	2500	3500	1200
HNDH-76-65	2500	3500	1200

\*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。

## ● 取り付け

取り付けねじ同士の干渉を避けるため、各種低頭ボルトや平座金を使用し、ねじ頭部・平座金の高さの合計が $h_3$ を超えないようにご注意ください。

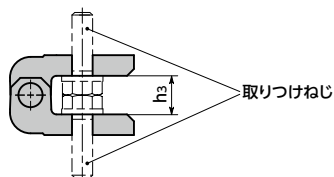

品番	$h_3$ (mm)
HNDH-40-45-H	9
HNDH-50-45-B	9
HNDH-45-45-HB	9
HNDH-40-45-DH	9
HNDH-45-45-DB	9
HNDH-40-45-D	9
HNDH-50-55-H	11.2
HNDH-60-55-B	11.2
HNDH-55-55-HB	11.2
HNDH-50-55-DH	11.2
HNDH-55-55-DB	11.2
HNDH-50-55-D	11.2
HNDH-60-65-H	13.8
HNDH-76-65-B	13.8
HNDH-68-65-HB	13.8
HNDH-60-65-DH	13.8
HNDH-68-65-DB	13.8
HNDH-60-65-D	13.8