



# HNDS-A4 ピッチアジャスタブルヒンジ - ステンレス製


SUS ステンレス

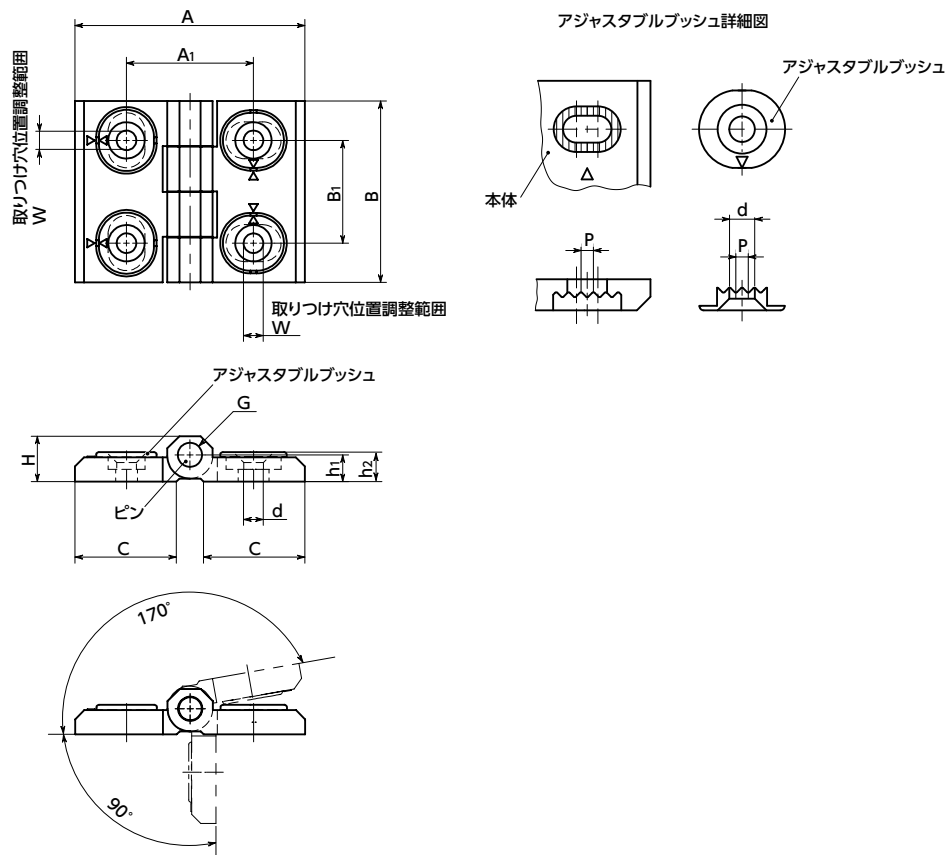


**HNDS-H-A4**  
垂直方向調整タイプ

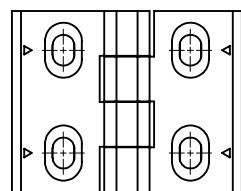

**HNDS-B-A4**  
水平方向調整タイプ

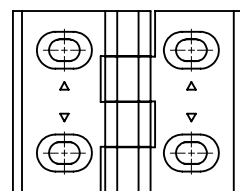

**HNDS-HB-A4**  
垂直水平調整タイプ

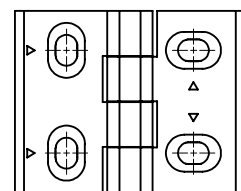

● 材質・仕上げ




	HNDS-A4
本体	SUS316相当 プラスト処理
アジャスタブルブッシュ	SUS316相当 プラスト処理
ピン	SUS316Ti相当
六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス)	SUS316L

単位: mm


品番	A	B	A1	B1	C	d	H	h1	h2	G	W	P	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
<b>HNDS-52-40-A4</b>	52	40	30	22	22	4.5	9.5	5.5	6	4	2	1	78	M4×12
<b>HNDS-64-50-A4</b>	64	50	37	27	28	5.5	11.5	6.5	7	6	3	1.5	137	M5×15
<b>HNDS-76-60-A4</b>	76	60	42	34	33.5	6.5	15	8.5	9	8	4	2	254	M6×16

- 本体とアジャスタブルブッシュに加工されたセレーションの組み合わせにより、取り付け穴の位置ずれを垂直または水平方向に調整可能なヒンジです。

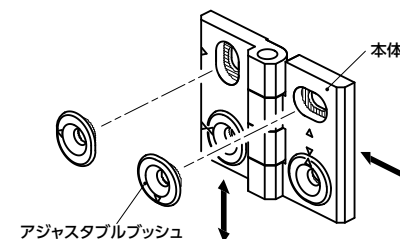

- SUS316相当。SUS304よりも、さらに耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
- 取り付け穴の方向に応じて、3種類の調整タイプが選択できます。
  - ▶ **HNDS-H-A4** —— 4カ所すべて垂直方向に調整可能
  - ▶ **HNDS-B-A4** —— 4カ所すべて水平方向に調整可能
  - ▶ **HNDS-HB-A4** —— 片側2カ所は垂直方向、もう片側2カ所は水平方向に調整可能
- オプションで取り付け用の六角穴付き皿小ねじ (SUS316L製) を4本付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。

● 強度

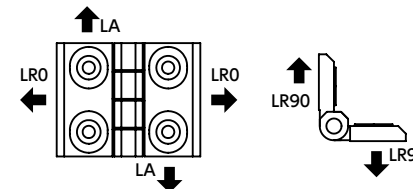

品番	破壊荷重 (N) *1		
	LRO	LR90	LA
<b>HNDS-52-40-A4</b>	1500	1500	600
<b>HNDS-64-50-A4</b>	2300	2300	900
<b>HNDS-76-60-A4</b>	2800	2800	1150

\*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## HNDS-76-60-B-A4



## HNDS-76-60-B-A4-P



ねじ付属サービス

ねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に **P** を追加してください。