


● 材質・仕上げ




	HNFR
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
カバーキャップ	ポリアセタール
トーションばね	ばね鋼
六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス)	SUSXM7

- トーションばねの作用により、ドアやカバーが自動で開始位置に戻るヒンジです。
- 開始位置タイプは2種類。商品記号により選択できます。

**HNFR-L2**

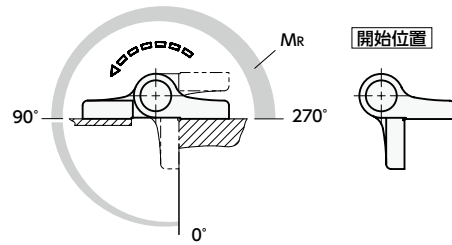

**HNFR-R2**

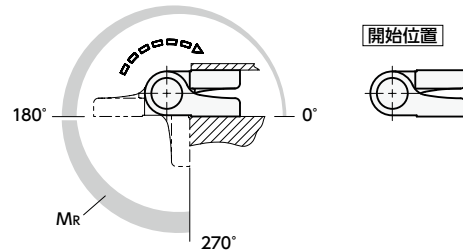

- 本体は亜鉛ダイカスト製。厚みのある形状で耐久性を高めています。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
  - HNFR-SG** — つや消しシルバー
  - HNFR-BK** — つや消し黒
- オプションで取り付け用の六角穴付き皿小ねじ (SUSXM7製) を4本付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。


**⚠ 使用上の注意**

はね返りにより、手や指を怪我しないようご注意ください。

単位: mm

品番 <b>1</b>	A	B	A1	B1	C	d	H	h1	h2	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
<b>HNFR-60-60-L2</b>	60	60	36	36	20	8.3	18.5	7.5	9.5	147	M8×25
<b>HNFR-60-60-R2</b>	60	60	36	36	20	8.3	18.5	7.5	9.5	147	M8×25

● 強度

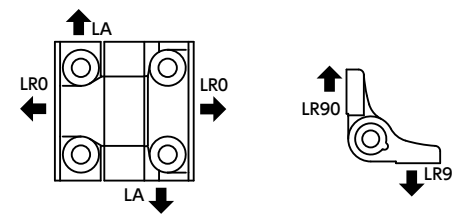

品番	破壊荷重 (N) *1		
	LR0	LR90	LA
<b>HNFR-60-60-L2</b>	2300	2000	1700
<b>HNFR-60-60-R2</b>	2300	2000	1700

\*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。

● リターントルク

リターントルク Mr	0°	90°	180°	270°
開口角度	0°	90°	180°	270°
リターントルク±10%*1 (N・m)	0.25	0.5	0.75	1

\*1: 10万回の開閉試験後の変動割合です。変動割合は試験値であり、保証値ではありません。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**HNFR-60-60-R2-BK**

**1** **2**

**HNFR-60-60-R2-BK-P**

**1** **2** ねじ付属サービス

ねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に **P** を追加してください。