




SHNS(INCH)/SWAS(INCH)


SUS ステンレス

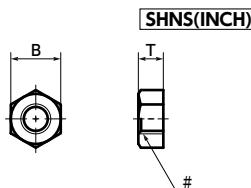


SHNS(INCH)



SWAS-IF(INCH)

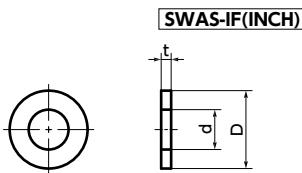

SWAS-IS(INCH)

 

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SHNS-#4-40



- インチねじの六角ナット・座金。

- SHNS-#4 - SHNS-#10 — ANSI B18.6.3準拠

- SHNS-1/4 - SHNS-3/8 — ANSI B18.2.2準拠

- SHNS-IF(INCH) — MS15795準拠

- SHNS-IS(INCH) — ASME B18.21.1準拠

- 六角穴付きボルト **SNSS(INCH)** → P. xxxx

- 六角穴付きボタンボルト **SNBS(INCH)** → P. xxxx
と組み合わせてご使用ください。

● 用途

インチねじ仕様の機器・装置



● 材質・仕上げ

| | SHNS(INCH) | SWAS(INCH) |
|----|------------|------------|
| 本体 | SUS304相当 | SUS304相当 |

SHNS(INCH) 六角ナット

単位: Inch

| 品番 1 | # ねじの呼び | B | T | 質量 (g) | 1袋 入り数 |
|----------------|-------------|---------|---------|-----------|-----------|
| SHNS-#4-40 | No.4-40UNC | 1 / 4 | 0.098 | 0.58 | 10 |
| SHNS-#6-32 | No.6-32UNC | 5 / 16 | 0.114 | 1.1 | 10 |
| SHNS-#8-32 | No.8-32UNC | 11 / 32 | 0.13 | 1.4 | 10 |
| SHNS-#10-24 | No.10-24UNC | 3 / 8 | 0.13 | 1.7 | 10 |
| SHNS-#10-32 | No.10-32UNF | 3 / 8 | 0.13 | 1.6 | 10 |
| SHNS-1 / 4-20 | 1/4-20UNC | 7 / 16 | 7 / 32 | 3.1 | 10 |
| SHNS-5 / 16-18 | 5/16-18UNC | 1 / 2 | 17 / 64 | 5.4 | 10 |
| SHNS-3 / 8-16 | 3/8-16UNC | 9 / 16 | 21 / 64 | 7.8 | 10 |

- 各寸法表記はインチです。

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

SWAS-IF(INCH) 平座金

単位: Inch

| 品番 1 | 呼び | d | D | t | 質量 (g) | 1袋 入り数 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| SWAS-#4-IF | No.4 | 0.125 | 0.312 | 0.025 | 0.21 | 10 |
| SWAS-#6-IF | No.6 | 0.156 | 0.375 | 0.036 | 0.43 | 10 |
| SWAS-#8-IF | No.8 | 0.187 | 0.375 | 0.036 | 0.39 | 10 |
| SWAS-#10-IF | No.10 | 0.218 | 0.437 | 0.036 | 0.53 | 10 |
| SWAS-1 / 4-IF | 1/4 | 0.281 | 0.625 | 0.051 | 1.6 | 10 |
| SWAS-5 / 16-IF | 5/16 | 0.343 | 0.687 | 0.051 | 1.8 | 10 |
| SWAS-3 / 8-IF | 3/8 | 0.406 | 0.812 | 0.051 | 2.6 | 10 |

- 各寸法表記はインチです。

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

SWAS-IS(INCH) ばね座金

単位: Inch

| 品番 1 | 呼び | d | D | t | 質量 (g) | 1袋 入り数 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| SWAS-#4-IS | No.4 | 0.114 | 0.209 | 0.025 | 0.078 | 10 |
| SWAS-#6-IS | No.6 | 0.141 | 0.25 | 0.031 | 0.13 | 10 |
| SWAS-#8-IS | No.8 | 0.167 | 0.293 | 0.04 | 0.24 | 10 |
| SWAS-#10-IS | No.10 | 0.193 | 0.334 | 0.047 | 0.36 | 10 |
| SWAS-1 / 4-IS | 1/4 | 0.252 | 0.487 | 0.062 | 1.1 | 10 |
| SWAS-5 / 16-IS | 5/16 | 0.314 | 0.583 | 0.078 | 1.9 | 10 |
| SWAS-3 / 8-IS | 3/8 | 0.377 | 0.68 | 0.094 | 3.1 | 10 |

- 各寸法表記はインチです。

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

1 バラ売り → P. xxxx

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx

ねじカット → P. xxxx

ゆるみ止め → P. xxxx

脱落防止加工 → P. xxxx

対応可・別料金

対応可・別料金

対応不可

対応不可

対応不可