




# SPA-P(INCH) 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)

高強度 高比強度

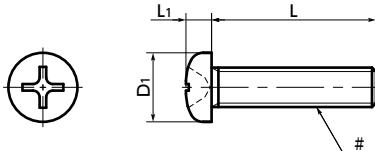

- インチねじタイプ。
- RENY™は引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
- 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
- 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について

## ● 用途

電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/  
メキシコ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化

## ● 材質・仕上げ



SPA-P(INCH)	
本体	RENY™*1(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) (アイボリ)
耐熱温度*2	105°C

\*1: RENY™は三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。

\*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位: inch

品番 	#ねじの呼び	L	D1	L1	十字穴の番号	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量(g)	1袋 入り数
SPA-#4-40-1 / 4-P	No.4-40UNC	1 / 4	0.219	0.08	1	618	0.28	0.1	10
SPA-#4-40-5 / 16-P	No.4-40UNC	5 / 16	0.219	0.08	1	618	0.28	0.11	10
SPA-#4-40-3 / 8-P	No.4-40UNC	3 / 8	0.219	0.08	1	618	0.28	0.11	10
SPA-#4-40-1 / 2-P	No.4-40UNC	1 / 2	0.219	0.08	1	618	0.28	0.12	10
SPA-#4-40-5 / 8-P	No.4-40UNC	5 / 8	0.219	0.08	1	618	0.28	0.12	10
SPA-#4-40-3 / 4-P	No.4-40UNC	3 / 4	0.219	0.08	1	618	0.28	0.13	10
SPA-#4-40-7 / 8-P	No.4-40UNC	7 / 8	0.219	0.08	1	618	0.28	0.13	10
SPA-#4-40-1-P	No.4-40UNC	1	0.219	0.08	1	618	0.28	0.14	10

\*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SPA-#4-40-1/4-P



 バラ売り → P.XXXX  
対応可・別料金

 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.XXXX  
対応可・別料金

 ねじカット → P.XXXX  
対応不可

 ゆるみ止め → P.XXXX  
対応不可

 脱落防止加工 → P.XXXX  
対応不可