




SPA-Z(INCH) 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト / インチねじ)

軽量 高比強度

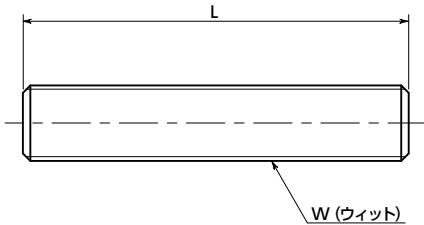

● 材質・仕上げ



SPA-Z(INCH)

本体	RENY™*1 (ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) (アイボリ)
耐熱温度*2	105°C

*1: RENY™は三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。

*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

- RENY™製の寸切りボルト。

- インチねじタイプ。

- RENY™は引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。

- 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。

- 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。

- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参考ください。

● 用途

冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止
電気・電子機器/海洋機器/メキキ設備

単位:mm

品番 1	W(ウィット)	L	質量(g)
ねじの呼び	ピッチ		
SPA-W3 / 8-Z	W3/8	1.5875	300
		32.6	

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPA-W3/8-Z



パラ売り

1本から注文できるため対象外 対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

ねじカット

対応不可

ゆるみ止め

対応不可

脱落防止加工

対応不可