


# PCX インデックスプランジャ - ロック機構つき

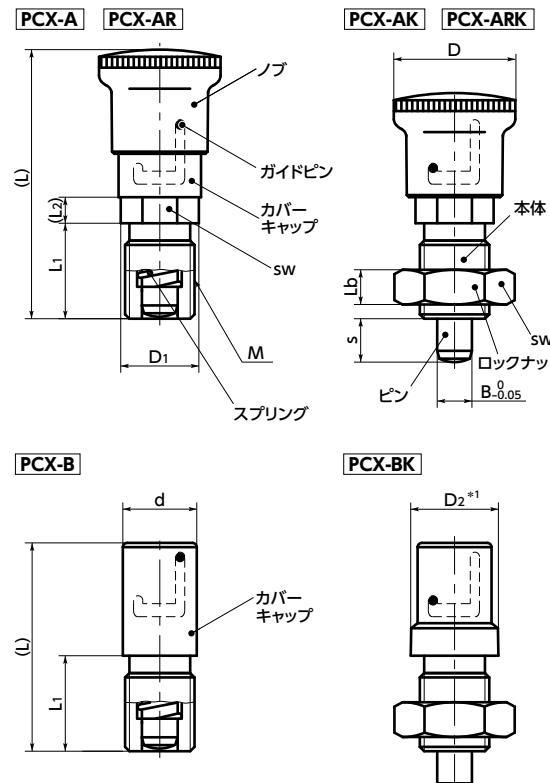

\*1: PCX-8-B PCX-8-BK はカバークリップの形状が異なります。D2寸法は寸法表をご確認ください。

## ● 材質・仕上げ



PCX	
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
本体	スチール 三価クロメート処理
ピン	SUS303相当
スプリング	SUS301相当
ロックナット	スチール 三価クロメート処理
カバークリップ	ナイロン6(各色)

● ノブ・ロックナットの有無は品番によって異なります。



- ロック機構つきのインデックスプランジャ。ロック・ロック解除はノブまたは、カバークリップの側面に図示された操作方法をご参照ください。
- 通常はピンが本体に収納されている状態のインデックスプランジャ。
- ノブ操作タイプとキー操作タイプを標準化。
- PCX-A PCX-AK PCX-AR PCX-ARK ノブ操作タイプ  
ピンはノブを押すことで、本体から突出します。  
さらにノブを側面の図示方向に90°回転させると、ガイドピンがロック溝にはまり、ピンを突出した状態でロックができます。  
ロック解除時には、ノブを押し、逆方向に90°回転させると、内蔵スプリングの力でピンは元の位置に戻ります。  
カバークリップは、ピンが収納されている通常時に露出します。
- PCX-AR PCX-ARK は視認性にすぐれたつや消しレッドのカバークリップにより操作状況を容易に把握できます。
- PCX-B PCX-BK キー操作タイプ  
専用キー PCX-K (別売) を上部から挿入し、キー先端の溝でガイドピンを押すと、ピンが突出します。  
さらにキーを図示方向に90°回転させると、ガイドピンがロック溝にはまり、ピンが突出した状態でロックができます。  
ロック解除時には、キーを押し、逆方向に90°回転させると、内蔵スプリングの力でピンは元の位置に戻ります。  
キーを外しておけば、不用意な操作を防止します。
- 品番の末尾記号により、操作タイプ・ロックナットの有無・カバークリップの色が選択できます。

末尾記号	操作タイプ	ロックナット	カバークリップの色
A	ノブ操作タイプ	なし*1	つや消し黒
AK	ノブ操作タイプ	あり	つや消し黒
AR	ノブ操作タイプ	なし*1	つや消しレッド
ARK	ノブ操作タイプ	あり	つや消しレッド
B	キー操作タイプ	なし*1	つや消し黒
BK	キー操作タイプ	あり	つや消し黒

\*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。

クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応不可

ゆるみ止め  
対応可・別料金

レーザ刻印  
対応可・別料金

PCX-A ノブ操作タイプ・ロックナットなし・カバークリップつや消し黒  
PCX-AR ノブ操作タイプ・ロックナットなし・カバークリップつや消しレッド  
PCX-B キー操作タイプ・ロックナットなし・カバークリップつや消し黒


PCX-AK ノブ操作タイプ・ロックナットつき・カバークリップつや消し黒  
PCX-ARK ノブ操作タイプ・ロックナットつき・カバークリップつや消しレッド  
PCX-BK キー操作タイプ・ロックナットつき・カバークリップつや消し黒

単位:mm

品番	1	B	s	M(細目) ねじの呼び	ピッチ	D	D1	D2	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	d	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS	質量(g)
PCX-6-A	6	8		M12	1.5	28	16	—	59.5	20	6	—	14	—	—	12 / 27	2620	PXCS-12-14-**	45
PCX-8-A	8	10		M16	1.5	28	18	—	64.5	22	6	—	16	—	—	12 / 35	4660	PXCS-16-17-**	68
PCX-6-AK	6	8		M12	1.5	28	16	—	59.5	20	6	6	14	18	—	12 / 27	2620	PXCS-12-14-**	54
PCX-8-AK	8	10		M16	1.5	28	18	—	64.5	22	6	8	16	24	—	12 / 35	4660	PXCS-16-17-**	86
PCX-6-AR	6	8		M12	1.5	28	16	—	59.5	20	6	—	14	—	—	12 / 27	2620	PXCS-12-14-**	45
PCX-8-AR	8	10		M16	1.5	28	18	—	64.5	22	6	—	16	—	—	12 / 35	4660	PXCS-16-17-**	68
PCX-6-ARK	6	8		M12	1.5	28	16	—	59.5	20	6	6	14	18	—	12 / 27	2620	PXCS-12-14-**	54
PCX-8-ARK	8	10		M16	1.5	28	18	—	64.5	22	6	8	16	24	—	12 / 35	4660	PXCS-16-17-**	86
PCX-6-B	6	8		M12	1.5	—	16	—	43	20	6	—	14	—	17	12 / 27	2620	PXCS-12-14-**	34
PCX-8-B	8	10		M16	1.5	—	18	20	48	22	6	—	16	—	17	12 / 35	4660	PXCS-16-17-**	54
PCX-6-BK	6	8		M12	1.5	—	16	—	43	20	6	6	14	18	17	12 / 27	2620	PXCS-12-14-**	43
PCX-8-BK	8	10		M16	1.5	—	18	20	48	22	6	8	16	24	17	12 / 35	4660	PXCS-16-17-**	72

● 専用キー PCX-K は別売りです。別途注文してください。

● 専用キー PCX-K

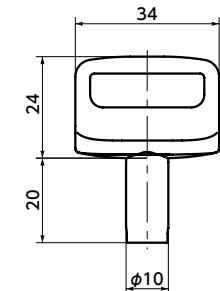

品番	質量(g)
PCX-K	6

## ● 関連商品

取り付け部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー PXCS をご使用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## PCX-6-ARK

1

専用キー PCX-K は別売りです。別途注文してください。