

- ロック機構つきのインデックスプランジャ。ロック・ロック解除はノブまたは、カバークリップの側面に図示された操作方法をご参照ください。
- 通常はピンが本体から突出しています。
- ノブ操作タイプとキー操作タイプを標準化。
- **PDX-A** | **PDX-AK** | **PDX-AR** | **PDX-ARK** | ノブ操作タイプ  
ピンはノブを引くことで、本体に収納されます。  
さらにノブを図示方向に90°回転させると、ガイドピンがロック溝にはまり、ピンを収納した状態でロックができます。  
ロック解除時には、ノブを引き、逆方向に90°回転させると、内蔵スプリングの力でピンは元の位置に戻ります。  
カバークリップはピンを収納したときに、露出します。  
**PDX-AR** | **PDX-ARK** は視認性にすぐれたつや消しレッドのカバークリップにより操作状況を容易に把握できます。
- **PDX-B** | **PDX-BK** | キー操作タイプ  
専用キー **PDX-K** (別売) を上部から挿入し、ガイドピンを引っかけた状態でキーを引くと、ピンが内部に収納されます。  
さらにキーを図示方向に90°回転させると、ガイドピンがロック溝にはまり、ピンを収納した状態でロックができます。  
ロック解除時には、キーを引き、逆方向に90°回転させると、内蔵スプリングの力でピンは元の位置に戻ります。  
キーを外しておけば、不用意な操作を防止します。

- 品番の末尾記号により、操作タイプ・ロックナットの有無・カバークリップの色が選択できます。

末尾記号	操作タイプ	ロックナット	カバークリップの色
A	ノブ操作タイプ	なし*1	つや消し黒
AK	ノブ操作タイプ	あり	つや消し黒
AR	ノブ操作タイプ	なし*1	つや消しレッド
ARK	ノブ操作タイプ	あり	つや消しレッド
B	キー操作タイプ	なし*1	つや消し黒
BK	キー操作タイプ	あり	つや消し黒

\*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。

<b>PDX</b>		
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	
本体	スチール 三価クロメート処理	
ピン	SUS303相当	
スプリング	SUS301相当	
ロックナット	スチール 三価クロメート処理	
カバークリップ	ナイロン6(各色)	

● ノブ・ロックナットの有無は品番によって異なります。

クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応不可

ゆるみ止め  
対応可・別料金

レーザ刻印  
対応可・別料金

**PDX-A** ノブ操作タイプ・ロックナットなし・カバークリップつや消し黒  
**PDX-AR** ノブ操作タイプ・ロックナットなし・カバークリップつや消しレッド  
**PDX-B** キー操作タイプ・ロックナットなし・カバークリップつや消し黒


**PDX-AK** ノブ操作タイプ・ロックナットつき・カバークリップつや消し黒  
**PDX-ARK** ノブ操作タイプ・ロックナットつき・カバークリップつや消しレッド  
**PDX-BK** キー操作タイプ・ロックナットつき・カバークリップつや消し黒

単位:mm

品番	B	S	M(細目) ねじの呼び ピッチ	D	D1	D2	L	L1	L2	LB	SW	SW1	d	荷重(N) min./max.	ビンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS	質量(g)
PDX-6-A	6	8	M12 1.5	28	16	-	58	20	6	-	14	-	-	13 / 28	2620	PXCS-12- 14-**	42
PDX-8-M12-A	8	8	M12 1.5	28	16	-	58	20	6	-	14	-	-	13 / 28	2620	PXCS-12- 14-**	44
PDX-8-A	8	10	M16 1.5	28	18	-	62	22	6	-	16	-	-	14 / 38	4660	PXCS-16- 17-**	65
PDX-10-M16-A	10	10	M16 1.5	28	18	-	62	22	6	-	16	-	-	14 / 38	4660	PXCS-16- 17-**	67
PDX-6-AK	6	8	M12 1.5	28	16	-	58	20	6	6	14	18	-	13 / 28	2620	PXCS-12- 14-**	51
PDX-8-M12-AK	8	8	M12 1.5	28	16	-	58	20	6	6	14	18	-	13 / 28	2620	PXCS-12- 14-**	53
PDX-8-AK	8	10	M16 1.5	28	18	-	62	22	6	8	16	24	-	14 / 38	4660	PXCS-16- 17-**	83
PDX-10-M16-AK	10	10	M16 1.5	28	18	-	62	22	6	8	16	24	-	14 / 38	4660	PXCS-16- 17-**	85
PDX-6-M12-AR	6	8	M12 1.5	28	16	-	58	20	6	-	14	-	-	13 / 28	2620	PXCS-12- 14-**	42
PDX-8-M12-AR	8	8	M12 1.5	28	16	-	58	20	6	-	14	-	-	13 / 28	2620	PXCS-12- 14-**	65
PDX-8-M16-AR	8	10	M16 1.5	28	18	-	62	22	6	-	16	-	-	14 / 38	4660	PXCS-16- 17-**	44
PDX-10-M16-AR	10	10	M16 1.5	28	18	-	62	22	6	-	16	-	-	14 / 38	4660	PXCS-16- 17-**	67
PDX-6-M12-ARK	6	8	M12 1.5	28	16	-	58	20	6	6	14	18	-	13 / 28	2620	PXCS-12- 14-**	51
PDX-8-M12-ARK	8	8	M12 1.5	28	16	-	58	20	6	6	14	18	-	13 / 28	2620	PXCS-12- 14-**	83
PDX-8-M16-ARK	8	10	M16 1.5	28	18	-	62	22	6	8	16	24	-	14 / 38	4660	PXCS-16- 17-**	53
PDX-10-M16-ARK	10	10	M16 1.5	28	18	-	62	22	6	8	16	24	-	14 / 38	4660	PXCS-16- 17-**	85
PDX-6-B	6	8	M12 1.5	-	16	-	51	20	6	-	14	-	17	13 / 28	2620	PXCS-12- 14-**	31
PDX-8-M12-B	8	8	M12 1.5	-	16	-	51	20	6	-	14	-	17	13 / 28	2620	PXCS-12- 14-**	34
PDX-8-B	8	10	M16 1.5	-	18	20	58	22	6	-	16	-	17	14 / 38	4660	PXCS-16- 17-**	51
PDX-10-M16-B	10	10	M16 1.5	-	18	20	58	22	6	-	16	-	17	14 / 38	4660	PXCS-16- 17-**	54
PDX-6-BK	6	8	M12 1.5	-	16	-	51	20	6	6	14	18	17	13 / 28	2620	PXCS-12- 14-**	42
PDX-8-M12-BK	8	8	M12 1.5	-	16	-	51	20	6	6	14	18	17	13 / 28	2620	PXCS-12- 14-**	44
PDX-8-BK	8	10	M16 1.5	-	18	20	58	22	6	8	16	24	17	14 / 38	4660	PXCS-16- 17-**	65
PDX-10-M16-BK	10	10	M16 1.5	-	18	20	58	22	6	8	16	24	17	14 / 38	4660	PXCS-16- 17-**	71

● 専用キー **PDX-K** は別売りです。別途注文してください。

#### ● 専用キー **PDX-K**

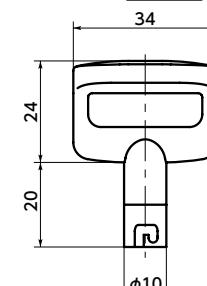

品番	質量(g)
PDX-K	12

#### ● 関連商品

取り付け部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー **PXCS** をご使用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

#### PDX-6-M12-ARK

1

専用キー **PDX-K** は別売りです。別途注文してください。