


PLL-Y/PLL-Y インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ

SUS ステンレス

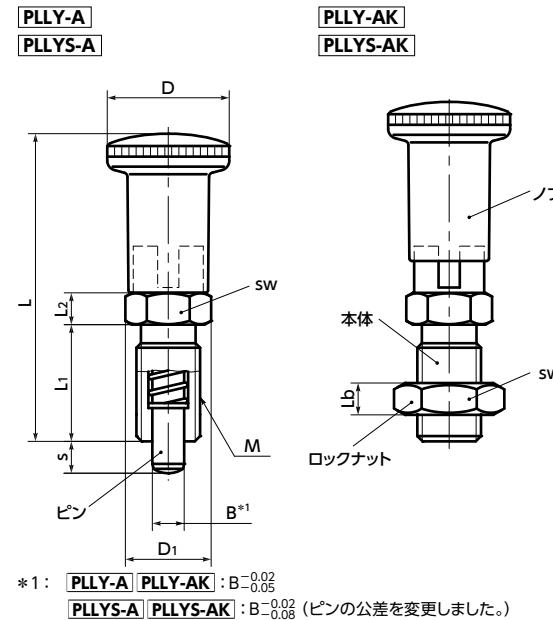

- ロングノブタイプのインデックスプランジャ。
- 各ピンについて2種類のストロークを標準化(ピン径: $\phi 10 \cdot \phi 12$ を除く)。
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込んだ状態にロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。
- 内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構のないPLL-X (→ P.xxxx)と同じです。
- 割り出し・位置決めに。
- ピンは焼入れ(ステンレス製)またはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。

- 商品記号により、本体材質・ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	本体材質	ロックナットの有無
PLL-Y-A	ステンレス	なし*1
PLL-Y-AK	ステンレス	あり
PLL-Y-AK	ステンレス	なし*1
PLL-Y-AK	ステンレス	あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(→ P.xxxx)

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PLL-Y-8-12-AK

1 2 3 1

● 関連商品

取り付け部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー[PXCS]をご使用ください。



RoHS

● 材質・仕上げ

	PLL-Y-A	PLL-Y-AK	PLL-Y-A	PLL-Y-AK
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	SUS303
ピン	S45C(硬度50-60HRC)	S45C(硬度50-60HRC)	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ
スプリング	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
ロックナット		S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)		SUS303

PLL-Y-A ロックナットなし PLL-Y-AK ロックナットつき

単位:mm

品番 スタイル製	B	s	M(細目) ねじの呼び ピッチ	D	D ₁	L	L ₁	L ₂	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS	質量(g)
PLL-Y-4-4-A	4	4	M8 1	16	11.5	42	16	5	-	10	-	4.5 / 12	1120	PXCS-8-10-**	13
PLL-Y-4-6-A	4	6	M8 1	16	11.5	42	16	5	-	10	-	4 / 12.5	1120	PXCS-8-10-**	14
PLL-Y-5-5-A	5	5	M10 1	19	13.8	48	18	6	-	12	-	5 / 15	1750	PXCS-10-12-**	22
PLL-Y-5-8-A	5	8	M10 1	19	13.8	48	18	6	-	12	-	5 / 18	1750	PXCS-10-12-**	23
PLL-Y-6-6-A	6	6	M12 1.5	23	16.2	58	22	6	-	14	-	6.5 / 19	2530	PXCS-12-14-**	36
PLL-Y-6-9-A	6	9	M12 1.5	23	16.2	58	22	6	-	14	-	6 / 25	2530	PXCS-12-14-**	37
PLL-Y-8-8-A	8	8	M16 1.5	28	19.6	70	26	8	-	17	-	8.5 / 26	4500	PXCS-16-17-**	72
PLL-Y-8-12-A	8	12	M16 1.5	28	19.6	70	26	8	-	17	-	8.5 / 28	4500	PXCS-16-17-**	74
PLL-Y-10-12-A	10	12	M16 1.5	28	19.6	70	26	8	-	17	-	9.5 / 38	7030	PXCS-16-17-**	75
PLL-Y-12-15-A	12	15	M20 1.5	28	25.4	79	33	10	-	22	-	11.5 / 40	10100	PXCS-20-22-**	136
PLL-Y-4-4-AK	4	4	M8 1	16	11.5	42	16	5	4	10	13	4.5 / 12	1120	PXCS-8-10-**	18
PLL-Y-4-6-AK	4	6	M8 1	16	11.5	42	16	5	4	10	13	4 / 12.5	1120	PXCS-8-10-**	19
PLL-Y-5-5-AK	5	5	M10 1	19	13.8	48	18	6	5	12	17	5 / 15	1750	PXCS-10-12-**	29
PLL-Y-5-8-AK	5	8	M10 1	19	13.8	48	18	6	5	12	17	5 / 18	1750	PXCS-10-12-**	30
PLL-Y-6-6-AK	6	6	M12 1.5	23	16.2	58	22	6	6	14	18	6.5 / 19	2530	PXCS-12-14-**	46
PLL-Y-6-9-AK	6	9	M12 1.5	23	16.2	58	22	6	6	14	18	6 / 25	2530	PXCS-12-14-**	47
PLL-Y-8-8-AK	8	8	M16 1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	8.5 / 26	4500	PXCS-16-17-**	92
PLL-Y-8-12-AK	8	12	M16 1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	8.5 / 28	4500	PXCS-16-17-**	94
PLL-Y-10-12-AK	10	12	M16 1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	9.5 / 38	7030	PXCS-16-17-**	110
PLL-Y-12-15-AK	12	15	M20 1.5	28	25.4	79	33	10	10	22	30	11.5 / 40	10100	PXCS-20-22-**	171

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

ゆるみ止め → P.xxxx

レーザー刻印 → P.xxxx

お問い合わせください

対応可・別料金

対応可・別料金