


PLXS-A4 インデックスプランジャ

SUS ステンレス

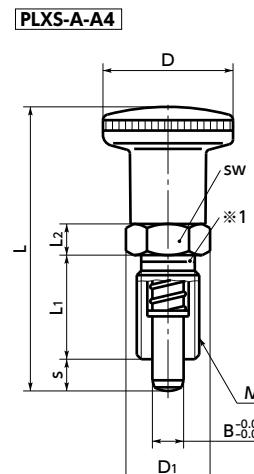

PLXS-AK-A4

PLXS-AK-A4



- **PLXS-A4** と **PLXS** を区別するため、**PLXS-A4** は *1 部に溝加工を施しています。

● 材質・仕上げ

RoHS

	PLXS-A4	PLXS-AK-A4
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
本体	SUS316	SUS316
ピン	SUS316 ニッケルメッキ	SUS316 ニッケルメッキ
スプリング	SUS316Ti	SUS316Ti
ロックナット	-	SUS316

PLXS-A4 ロックナットなし PLXS-AK-A4 ロックナットつき

品番①	B	s	M(細目)		D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ												
PLXS-4-4-A-A4	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	-	10	-	3.5 / 11	1160	PXCS-8 - 10-**	10
PLXS-4-6-A-A4	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	-	10	-	3 / 11	1160	PXCS-8 - 10-**	10
PLXS-5-5-A-A4	5	5	M10	1	19	13.8	45	18	6	-	12	-	3 / 12	1820	PXCS-10 - 12-**	20
PLXS-5-8-A-A4	5	8	M10	1	19	13.8	48	18	6	-	12	-	3 / 14	1820	PXCS-10 - 12-**	18
PLXS-6-6-A-A4	6	6	M12	1.5	23	16.2	54	22	6	-	14	-	4.5 / 16	2620	PXCS-12 - 14-**	29
PLXS-6-9-A-A4	6	9	M12	1.5	23	16.2	57	22	6	-	14	-	4 / 20	2620	PXCS-12 - 14-**	29
PLXS-8-8-A-A4	8	8	M16	1.5	28	19.6	66	26	8	-	17	-	6 / 23	4660	PXCS-16 - 17-**	63
PLXS-8-12-A-A4	8	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	-	17	-	7 / 26	4660	PXCS-16 - 17-**	63
PLXS-10-12-A-A4	10	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	-	17	-	7.5 / 32	7280	PXCS-16 - 17-**	64
PLXS-12-15-A-A4	12	15	M20	1.5	33	25.4	86.5	33	10	-	22	-	9 / 32	10400	PXCS-20 - 22-**	129
PLXS-4-4-AK-A4	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	4	10	13	3.5 / 11	1160	PXCS-8 - 10-**	13
PLXS-4-6-AK-A4	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	4	10	13	3 / 11	1160	PXCS-8 - 10-**	13
PLXS-5-5-AK-A4	5	5	M10	1	19	13.8	45	18	6	5	12	17	3 / 12	1820	PXCS-10 - 12-**	20
PLXS-5-8-AK-A4	5	8	M10	1	19	13.8	48	18	6	5	12	17	3 / 14	1820	PXCS-10 - 12-**	23
PLXS-6-6-AK-A4	6	6	M12	1.5	23	16.2	54	22	6	6	14	18	4.5 / 16	2620	PXCS-12 - 14-**	39
PLXS-6-9-AK-A4	6	9	M12	1.5	23	16.2	57	22	6	6	14	18	4 / 20	2620	PXCS-12 - 14-**	37
PLXS-8-8-AK-A4	8	8	M16	1.5	28	19.6	66	26	8	8	17	24	6 / 23	4660	PXCS-16 - 17-**	83
PLXS-8-12-AK-A4	8	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	7 / 26	4660	PXCS-16 - 17-**	82
PLXS-10-12-AK-A4	10	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	7.5 / 32	7280	PXCS-16 - 17-**	87
PLXS-12-15-AK-A4	12	15	M20	1.5	33	25.4	86.5	33	10	10	22	30	9 / 32	10400	PXCS-20 - 22-**	163

クリーン洗浄・クリーン梱包
お問い合わせくださいゆるみ止め
対応可・別料金レーザ刻印
対応可・別料金

PLXS-A4

- 金属部品には、SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
- 各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:φ10・φ12を除く)。
- 割り出し・位置決めに。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
PLXS-A4	なし ^{*1}
PLXS-AK-A4	あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。()



● 関連商品

取り付け部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー[PXCS]をご使用ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PLXS-8-12-AK-A4

①