



PLXS-S-A4

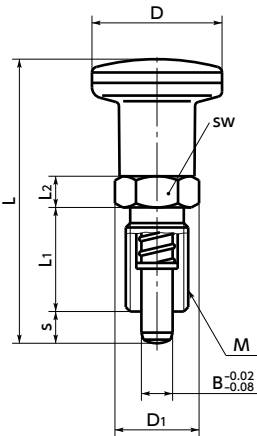

PLXS-SK-A4

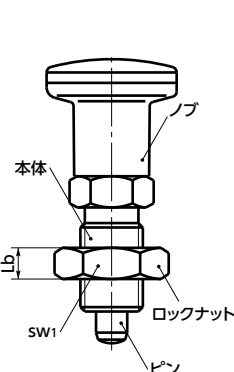

PLXS-SK-A4



PLXS-S-A4

● 材質・仕上げ



	PLXS-S-A4	PLXS-SK-A4
ノブ	SUS316	SUS316
本体	SUS316	SUS316
ピン	SUS316 ニッケルメッキ	SUS316 ニッケルメッキ
スプリング	SUS316Ti	SUS316Ti
ロックナット	—	SUS316

- SUS316のオールステンレス製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
- 各ピン径について2種類のストロークを標準化（ピン径：φ10・φ12を除く）。
- 割り出し・位置決めに。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。

- ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
PLXS-S-A4	なし*1
PLXS-SK-A4	あり

*1： ゆるみ止めサービスをご利用ください。()

PLXS-S-A4 ロックナットなし PLXS-SK-A4 ロックナットつき

単位：mm

品番	B	s	M(細目) ねじの呼び	ピッチ	D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS	質量(g)
PLXS-4-4-S-A4	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	—	10	—	3.5 / 11	1160	PXCS-8 - 10-**	20
PLXS-4-6-S-A4	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	—	10	—	3 / 11	1160	PXCS-8 - 10-**	26
PLXS-5-5-S-A4	5	5	M10	1	18	13.8	45	18	6	—	12	—	3 / 12	1820	PXCS-10 - 12-**	32
PLXS-5-8-S-A4	5	8	M10	1	18	13.8	48	18	6	—	12	—	3 / 14	1820	PXCS-10 - 12-**	32
PLXS-6-6-S-A4	6	6	M12	1.5	22	16.2	54	22	6	—	14	—	4.5 / 16	2620	PXCS-12 - 14-**	55
PLXS-6-9-S-A4	6	9	M12	1.5	22	16.2	57	22	6	—	14	—	4 / 20	2620	PXCS-12 - 14-**	55
PLXS-8-8-S-A4	8	8	M16	1.5	27	19.6	66	26	8	—	17	—	6 / 23	4660	PXCS-16 - 17-**	108
PLXS-8-12-S-A4	8	12	M16	1.5	27	19.6	70	26	8	—	17	—	7 / 26	4660	PXCS-16 - 17-**	140
PLXS-10-12-S-A4	10	12	M16	1.5	27	19.6	70	26	8	—	17	—	7.5 / 32	7280	PXCS-16 - 17-**	111
PLXS-12-15-S-A4	12	15	M20	1.5	32	25.4	86.5	33	10	—	22	—	9 / 32	10400	PXCS-20 - 22-**	200
PLXS-4-4-SK-A4	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	4	10	13	3.5 / 11	1160	PXCS-8 - 10-**	22
PLXS-4-6-SK-A4	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	4	10	13	3 / 11	1160	PXCS-8 - 10-**	28
PLXS-5-5-SK-A4	5	5	M10	1	18	13.8	45	18	6	5	12	17	3 / 12	1820	PXCS-10 - 12-**	39
PLXS-5-8-SK-A4	5	8	M10	1	18	13.8	48	18	6	5	12	17	3 / 14	1820	PXCS-10 - 12-**	37
PLXS-6-6-SK-A4	6	6	M12	1.5	22	16.2	54	22	6	6	14	18	4.5 / 16	2620	PXCS-12 - 14-**	62
PLXS-6-9-SK-A4	6	9	M12	1.5	22	16.2	57	22	6	6	14	18	4 / 20	2620	PXCS-12 - 14-**	62
PLXS-8-8-SK-A4	8	8	M16	1.5	27	19.6	66	26	8	8	17	24	6 / 23	4660	PXCS-16 - 17-**	110
PLXS-8-12-SK-A4	8	12	M16	1.5	27	19.6	70	26	8	8	17	24	7 / 26	4660	PXCS-16 - 17-**	139
PLXS-10-12-SK-A4	10	12	M16	1.5	27	19.6	70	26	8	8	17	24	7.5 / 32	7280	PXCS-16 - 17-**	130
PLXS-12-15-SK-A4	12	15	M20	1.5	32	25.4	86.5	33	10	10	22	30	9 / 32	10400	PXCS-20 - 22-**	203

クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ゆるみ止め 対応可・別料金	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	------------------	------------------

● 関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー[PXCS]をご使用ください。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PLXS-8-12-SK-A4

