


PLYS-S-A4 インデックスプランジャ - ロック機構つき

SUS ステンレス

PLYS-S-A4

PLYS-SK-A4

PLYS-SK-A4

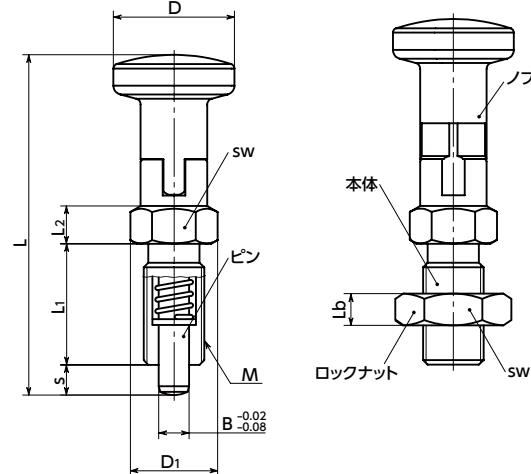

● 材質・仕上げ

RoHS

	PLYS-S-A4	PLYS-SK-A4
ノブ	SUS316	SUS316
本体	SUS316	SUS316
ピン	SUS316 ニッケルメッキ	SUS316 ニッケルメッキ
スプリング	SUS316Ti	SUS316Ti
ロックナット	-	SUS316

PLYS-S-A4 ロックナットなし PLYS-SK-A4 ロックナットつき

PLY-S-A4



- SUS316のオールステンレス製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
- 各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:φ10・φ12を除く)。
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込んだ状態にロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。

● ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
PLY-S-A4	なし*1
PLY-SK-A4	あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。()

品番	B	s	M(細目) ねじの呼び		D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS	質量(g)
			ピッチ	ねじの呼び												
PLY-S-4-4-S-A4	4	4	M8	1	16	11.5	45	16	5	-	10	-	3.5 / 11	1160	PXCS-8 - 10-**	22
PLY-S-4-6-S-A4	4	6	M8	1	16	11.5	49	16	5	-	10	-	3 / 11	1160	PXCS-8 - 10-**	22
PLY-S-5-5-S-A4	5	5	M10	1	18	13.8	53	18	6	-	12	-	3 / 12	1820	PXCS-10 - 12-**	36
PLY-S-5-8-S-A4	5	8	M10	1	18	13.8	59	18	6	-	12	-	3 / 14	1820	PXCS-10 - 12-**	21
PLY-S-6-6-S-A4	6	6	M12	1.5	22	16.2	63	22	6	-	14	-	4.5 / 16	2620	PXCS-12 - 14-**	60
PLY-S-6-9-S-A4	6	9	M12	1.5	22	16.2	69	22	6	-	14	-	4 / 20	2620	PXCS-12 - 14-**	63
PLY-S-8-8-S-A4	8	8	M16	1.5	27	19.6	77	26	8	-	17	-	6 / 23	4660	PXCS-16 - 17-**	117
PLY-S-8-12-S-A4	8	12	M16	1.5	27	19.6	85	26	8	-	17	-	7 / 26	4660	PXCS-16 - 17-**	140
PLY-S-10-12-S-A4	10	12	M16	1.5	27	19.6	87	26	8	-	17	-	7.5 / 32	7280	PXCS-16 - 17-**	127
PLY-S-12-15-S-A4	12	15	M20	1.5	32	25.4	104.5	33	10	-	22	-	9 / 32	10400	PXCS-20 - 22-**	230
PLY-S-4-4-SK-A4	4	4	M8	1	16	11.5	45	16	5	4	10	13	3.5 / 11	1160	PXCS-8 - 10-**	22
PLY-S-4-6-SK-A4	4	6	M8	1	16	11.5	49	16	5	4	10	13	3 / 11	1160	PXCS-8 - 10-**	25
PLY-S-5-5-SK-A4	5	5	M10	1	18	13.8	53	18	6	5	12	17	3 / 12	1820	PXCS-10 - 12-**	42
PLY-S-5-8-SK-A4	5	8	M10	1	18	13.8	59	18	6	5	12	17	3 / 14	1820	PXCS-10 - 12-**	26
PLY-S-6-6-SK-A4	6	6	M12	1.5	22	16.2	63	22	6	6	14	18	4.5 / 16	2620	PXCS-12 - 14-**	68
PLY-S-6-9-SK-A4	6	9	M12	1.5	22	16.2	69	22	6	6	14	18	4 / 20	2620	PXCS-12 - 14-**	49
PLY-S-8-8-SK-A4	8	8	M16	1.5	27	19.6	77	26	8	8	17	24	6 / 23	4660	PXCS-16 - 17-**	140
PLY-S-8-12-SK-A4	8	12	M16	1.5	27	19.6	85	26	8	8	17	24	7 / 26	4660	PXCS-16 - 17-**	159
PLY-S-10-12-SK-A4	10	12	M16	1.5	27	19.6	87	26	8	8	17	24	7.5 / 32	7280	PXCS-16 - 17-**	145
PLY-S-12-15-SK-A4	12	15	M20	1.5	32	25.4	104.5	33	10	10	22	30	9 / 32	10400	PXCS-20 - 22-**	263

クリーン洗浄・クリーン梱包
お問い合わせください

ゆるみ止め
対応可・別料金

レーザ刻印
対応可・別料金

● 関連商品

取り付け部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー[PXCS]をご使用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PLY-S-8-12-SK-A4

①