


PSVY-B インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき

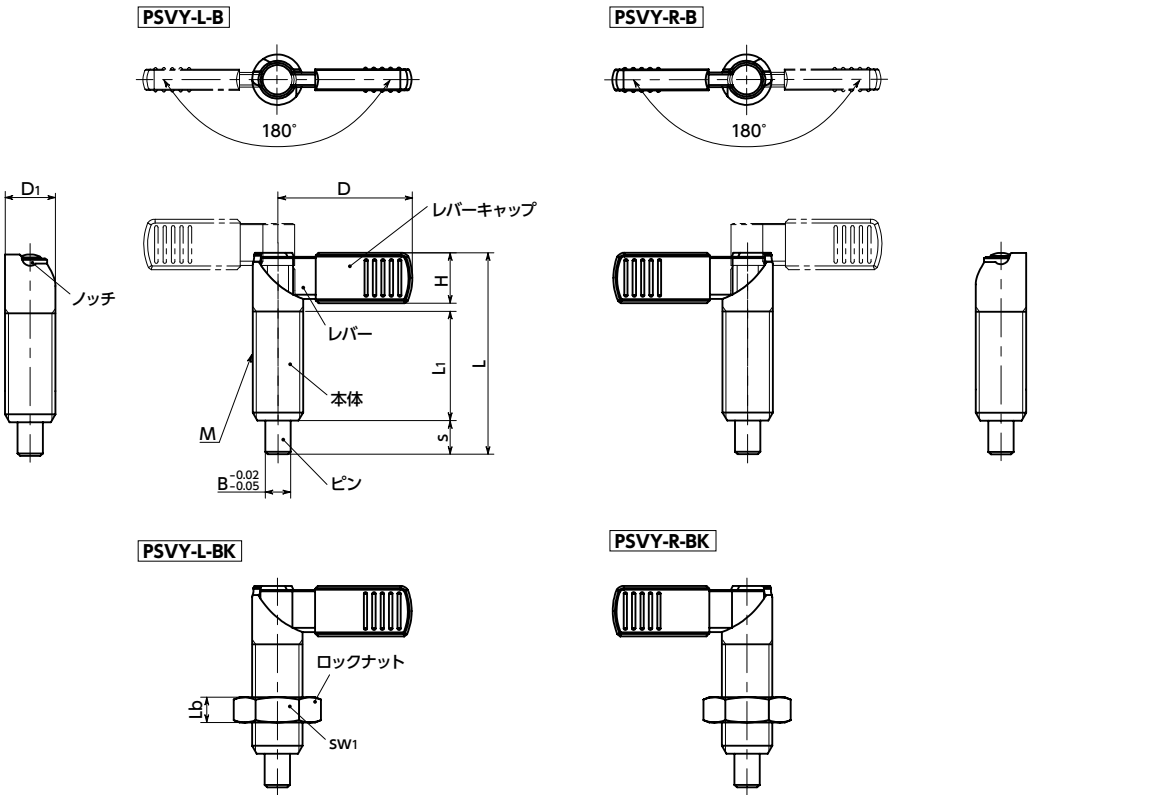


PSVY-L-B 左方向へレバーを回すとピンを収納・ロックナットなし														PSVY-R-B 右方向へレバーを回すとピンを収納・ロックナットなし														単位: mm	
品番 	B	s	M(細目)		D	D1	L	L1	Lb	sw1	H	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)															
			ねじの呼び	ピッチ																									
PSVY-6-M12-L-B	6	8	M12	1.5	32	12	47	26	—	—	12	8 / 18	1710	31															
PSVY-8-M16-L-B	8	10	M16	1.5	42	16	56	30	—	—	15.5	11 / 29	3050	65															
PSVY-10-M20-L-B	10	12	M20	1.5	52	20	69	37	—	—	18	21 / 57	4770	132															
PSVY-6-M12-R-B	6	8	M12	1.5	32	12	47	26	—	—	12	8 / 18	1710	31															
PSVY-8-M16-R-B	8	10	M16	1.5	42	16	56	30	—	—	15.5	11 / 29	3050	65															
PSVY-10-M20-R-B	10	12	M20	1.5	52	20	69	37	—	—	18	21 / 57	4770	132															

- レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- レバーを180°回すと、ピンは本体に収納されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
- 手になじむレバーキャップがついています。
- 商品記号により、レバーの操作方向が選択できます。

PSVY-L-B
PSVY-L-BK
左方向へレバーを回すとピンを収納

PSVY-R-B
PSVY-R-BK
右方向へレバーを回すとピンを収納

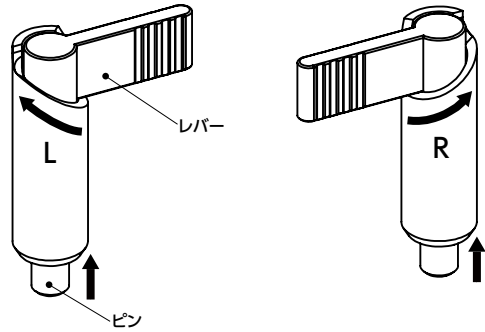

- 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。

末尾記号	ロックナット
B	なし*1
BK	あり

*1： ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ P.xxxx)

PSVY-L-BK 左方向へレバーを回すとピンを収納・ロックナットつき												PSVY-R-BK 右方向へレバーを回すとピンを収納・ロックナットつき				単位: mm	
品番	B	s	M(細目)		D	D1	L	L1	Lb	sw1	H	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)			
			ねじの呼び	ピッチ													
PSVY-6-M12-L-BK	6	8	M12	1.5	32	12	47	26	6	18	12	8 / 18	1710	41			
PSVY-8-M16-L-BK	8	10	M16	1.5	42	16	56	30	8	24	15.5	11 / 29	3050	85			
PSVY-10-M20-L-BK	10	12	M20	1.5	52	20	69	37	10	30	18	21 / 57	4770	167			
PSVY-6-M12-R-BK	6	8	M12	1.5	32	12	47	26	6	18	12	8 / 18	1710	41			
PSVY-8-M16-R-BK	8	10	M16	1.5	42	16	56	30	8	24	15.5	11 / 29	3050	85			
PSVY-10-M20-R-BK	10	12	M20	1.5	52	20	69	37	10	30	18	21 / 57	4770	167			



材質・仕上げ		RoHS
	PSVY-L-B / PSVY-R-B	PSVY-L-BK / PSVY-R-BK
レバー	焼結合金	焼結合金
レバーキャップ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン	SUM22L 窒化処理	SUM22L 窒化処理
スプリング	SUS301	SUS301
ロックナット	—	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PSVY-6-M12-R-BK



クリーン洗浄・クリーン梱包⇒ P.xxxx	ゆるみ止め⇒ P.xxxx	レーザ刻印⇒ P.xxxx
対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金