


PSX/PSXS インデックスプランジャ - ショートタイプ

SUS ステンレス

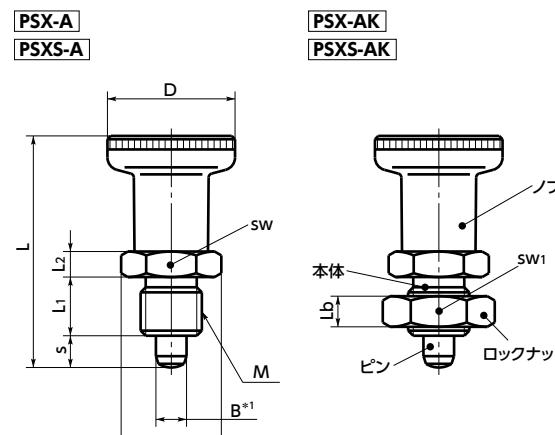

*1: PSX-A | PSX-AK : B^{-0.02}
 PSXS-A | PSXS-AK : B^{-0.05} (ピンの公差を変更しました。)



- 薄いフレームなどに直接取り付けができるショートタイプ。
- ピンは焼入れ(スチール製)またはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、本体材質・ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	本体材質	ロックナット
PSX-A	スチール	なし*1
PSX-AK	スチール	あり
PSXS-A	ステンレス	なし*1
PSXS-AK	ステンレス	あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(→ P.xxxx)

PSX-A ロックナットなし PSX-AK ロックナットつき

品番 スチール製	B	s	M(細目)		D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS	質量(g)	単位:mm									
			ねじの呼び	ピッチ																						
PSX-6-A	6	6	M12	1.5	25	19.6	45	10	5		17			7 / 18	2530	PXCS-12 - 17-**	35									
PSX-8-A	8	8	M16	1.5	31	21.9	54	12	6		19			14 / 24	4500	PXCS-16 - 19-**	60									
PSX-6-AK	6	6	M12	1.5	25	19.6	45	10	5	6	17	18		7 / 18	2530	PXCS-12 - 17-**	45									
PSX-8-AK	8	8	M16	1.5	31	21.9	54	12	6	8	19	24		14 / 24	4500	PXCS-16 - 19-**	80									

● 強度

品番	許容引張荷重(N)
PSX-6	400
PSX-8	500
PSXS-6	400
PSXS-8	500

⚠ ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。

● 材質・仕上げ

	PSX-A	PSX-AK	PSXS-A	PSXS-AK
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	SUS303
ピン	S45C(硬度50-60HRC)	S45C(硬度50-60HRC)	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ
スプリング	SWPB相当	SWPB相当	SUS301	SUS301
ロックナット		S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)		SUS303

RoHS

PSXS-A ロックナットなし PSXS-AK ロックナットつき

品番 ステンレス製	B	s	M(細目)		D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS	質量(g)	単位:mm									
			ねじの呼び	ピッチ																						
PSXS-6-A	6	6	M12	1.5	25	19.6	45	10	5		17			7 / 18	2620	PXCS-12 - 17-**	35									
PSXS-8-A	8	8	M16	1.5	31	21.9	54	12	6		19			14 / 24	4660	PXCS-16 - 19-**	60									
PSXS-6-AK	6	6	M12	1.5	25	19.6	45	10	5	6	17	18		7 / 18	2620	PXCS-12 - 17-**	45									
PSXS-8-AK	8	8	M16	1.5	31	21.9	54	12	6	8	19	24		14 / 24	4660	PXCS-16 - 19-**	80									

単位:mm

● 取りつけ方法

安定した取り付けのため、取り付け部の厚さXに応じて以下の方法で固定してください。

① X < $\frac{1}{2} L1$ の場合。




PSX-A | PSXS-A を使用し、ロッカットで固定してください。

② L1 > X $\geq \frac{1}{2} L1$ の場合。

PSX-A | PSXS-A を使用し、インデックススプリング用カラー PXCS で固定してください。

③ X=L1 の場合。

PSX-A | PSXS-A を使用してください。
ゆるみ止めサービスをご利用ください。

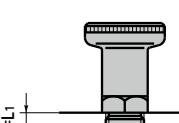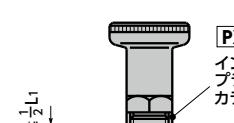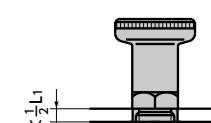

● 関連商品

取り付け部に對して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックススプリング用カラー PXCS をご使用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PSX-6-A
 1 2

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

ゆるみ止め → P.xxxx

レーザ刻印 → P.xxxx

対応不可

対応可・別料金

対応可・別料金

NBK 鍛屋バイテック会社

0575-23-1162

info@nbk1560.com

WEB https://www.nbk1560.com

NBK 鍛屋バイテック会社

0575-23-1162

info@nbk1560.com

WEB https://www.nbk1560.com