 


 
PTY/PTYA インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ

SUS ステンレス


PTY-A



PTY-AK



PTYS-AK

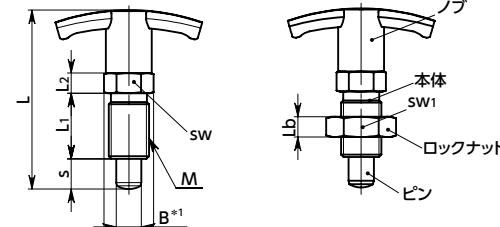*1: PTY-A | PTY-AK : B^{-0.02}PTYS-A | PTYS-AK : B^{-0.02} (ピンの公差を変更しました。)

- 力をかけやすいT字ノブで操作するインデックスプランジャ。
- ノブ以外の寸法は、PLY (→ P.xxxx) PLYS (→ P.xxxx) と同一です。
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込んだ状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵のスプリングの力でもとにもどります。
- ピンは焼入れ(スチール製)またはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。

- 商品記号により、本体材質・ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	本体材質	ロックナット
PTY-A	スチール	なし*
PTY-AK	スチール	あり
PTYS-A	ステンレス	なし*
PTYS-AK	ステンレス	あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(→ P.xxxx)

PTY-A ロックナットなし PTY-AK ロックナットつき

品番 スタイル製	B	s	M(細目) ねじの呼び ピッチ	D	D ₁	L	L ₁	L ₂	Lb	sw	sw ₁	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS	質量(g)	単位:mm		
																2	3	
PTY-6-6-A	6	6	M12	1.5	54	16.2	54	22	6	14		6.5 / 19	2530	PXCS-12 - 14-**	33			
PTY-6-9-A	6	9	M12	1.5	54	16.2	57	22	6	14		6 / 25	2530	PXCS-12 - 14-**	33			
PTY-8-8-A	8	8	M16	1.5	59	19.6	67	26	8	17		8.5 / 26	4500	PXCS-16 - 17-**	69			
PTY-8-12-A	8	12	M16	1.5	59	19.6	71	26	8	17		8.5 / 28	4500	PXCS-16 - 17-**	71			
PTY-10-12-A	10	12	M16	1.5	59	19.6	71	26	8	17		9.5 / 38	7030	PXCS-16 - 17-**	73			
PTY-12-15-A	12	15	M20	1.5	59	25.4	83	33	10	22		11.5 / 40	10100	PXCS-20 - 22-**	129			
PTY-6-6-AK	6	6	M12	1.5	54	16.2	54	22	6	6	14	18	6.5 / 19	2530	PXCS-12 - 14-**	41		
PTY-6-9-AK	6	9	M12	1.5	54	16.2	57	22	6	6	14	18	6 / 25	2530	PXCS-12 - 14-**	41		
PTY-8-8-AK	8	8	M16	1.5	59	19.6	67	26	8	8	17	24	8.5 / 26	4500	PXCS-16 - 17-**	87		
PTY-8-12-AK	8	12	M16	1.5	59	19.6	71	26	8	8	17	24	8.5 / 28	4500	PXCS-16 - 17-**	77		
PTY-10-12-AK	10	12	M16	1.5	59	19.6	71	26	8	8	17	24	9.5 / 38	7030	PXCS-16 - 17-**	79		
PTY-12-15-AK	12	15	M20	1.5	59	25.4	83	33	10	10	22	30	11.5 / 40	10100	PXCS-20 - 22-**	162		

PTYS-A ロックナットなし PTYS-AK ロックナットつき

品番 ステンレス製	B	s	M(細目) ねじの呼び ピッチ	D	D ₁	L	L ₁	L ₂	Lb	sw	sw ₁	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS	質量(g)	単位:mm		
																2	3	
PTYS-6-6-A	6	6	M12	1.5	54	16.2	54	22	6	14		6.5 / 19	2620	PXCS-12 - 14-**	33			
PTYS-6-9-A	6	9	M12	1.5	54	16.2	57	22	6	14		6 / 25	2620	PXCS-12 - 14-**	33			
PTYS-8-8-A	8	8	M16	1.5	59	19.6	67	26	8	17		8.5 / 26	4660	PXCS-16 - 17-**	69			
PTYS-8-12-A	8	12	M16	1.5	59	19.6	71	26	8	8	17	24	8.5 / 28	4660	PXCS-16 - 17-**	71		
PTYS-10-12-A	10	12	M16	1.5	59	19.6	71	26	8	8	17	24	9.5 / 38	7280	PXCS-16 - 17-**	73		
PTYS-12-15-A	12	15	M20	1.5	59	25.4	83	33	10	10	22	30	11.5 / 40	10400	PXCS-20 - 22-**	129		
PTYS-6-6-AK	6	6	M12	1.5	54	16.2	54	22	6	6	14	18	6.5 / 19	2620	PXCS-12 - 14-**	41		
PTYS-6-9-AK	6	9	M12	1.5	54	16.2	57	22	6	6	14	18	6 / 25	2620	PXCS-12 - 14-**	41		
PTYS-8-8-AK	8	8	M16	1.5	59	19.6	67	26	8	8	17	24	8.5 / 26	4660	PXCS-16 - 17-**	87		
PTYS-8-12-AK	8	12	M16	1.5	59	19.6	71	26	8	8	17	24	8.5 / 28	4660	PXCS-16 - 17-**	77		
PTYS-10-12-AK	10	12	M16	1.5	59	19.6	71	26	8	8	17	24	9.5 / 38	7280	PXCS-16 - 17-**	79		
PTYS-12-15-AK	12	15	M20	1.5	59	25.4	83	33	10	10	22	30	11.5 / 40	10400	PXCS-20 - 22-**	164		

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

お問い合わせください

ゆるみ止め → P.xxxx

対応可・別料金

レーザ刻印 → P.xxxx

対応可・別料金

● 関連商品

取り付け部に對して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー[PXCS]をご使用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PTYS-8-12-AK

