


PXP インデックスプランジャ - ノック式ボタンタイプ

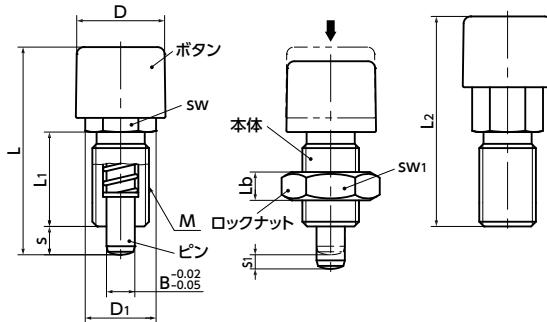

● 関連商品

取り付け部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー[PXCS]をご使用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PXP-6-AK

商品記号
① ②

- ボタンを押してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。ノック式ボールペンと同じ原理。
- ボタンを押すと、内蔵スプリングの力でピンは本体に収納されます。
- 再度ボタンを押すと、ピンが飛び出した状態でロックできます。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。②

PXP-A ロックナットなし

PXP-AK ロックナットつき

● 材質・仕上げ

RoHS

	PXP-A	PXP-AK
ボタン	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン	S45C(硬度50-60HRC)	S45C(硬度50-60HRC)
スプリング	SUS301	SUS301
ロックナット		S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)

PXP-A ロックナットなし PXP-AK ロックナットつき

単位:mm

品番	B	①	s	M(細目) ねじの呼び ピッチ	D	D1	L	L1	L2	Lb	SW	SW1	s1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS	質量(g)
PXP-6-A	6	6	M12	1.5	19	15	44	20	44.5	-	13	-	3	8.5 / 25	2530	PXCS-12-14-**	28
PXP-8-A	8	8	M16	1.5	25	19	54	26	54.5	-	17	-	3	18 / 44	4500	PXCS-16-17-**	66
PXP-6-AK	6	6	M12	1.5	19	15	44	20	44.5	6	13	18	3	8.5 / 25	2530	PXCS-12-14-**	36
PXP-8-AK	8	8	M16	1.5	25	19	54	26	54.5	8	17	24	3	18 / 44	4500	PXCS-16-17-**	84

● 操作方法

- ①ボタンを押すと、ピンはs+s1(mm)飛び出します。
②ボタンを離すとピンは本体に収納されます。
③再度ボタンを押すと、ピンはs+s1(mm)飛び出します。
④ボタンを離すとピンがs(mm)飛び出した状態でロックできます。

