


**PXPS-S-A4** インデックスプランジャ - ノック式ボタンタイプ

SUS ステンレス

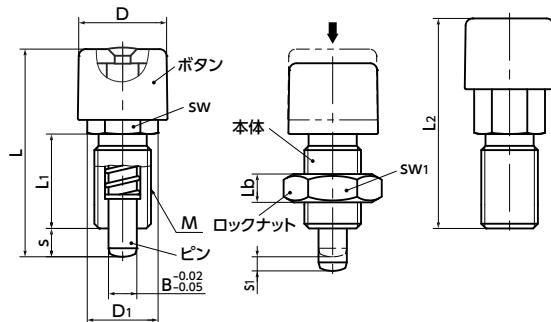

## ● 材質・仕上げ

RoHS

	PXPS-S-A4	PXPS-SK-A4
ボタン	SUS316	SUS316
本体	SUS316	SUS316
ピン	SUS316	SUS316
スプリング	SUS316Ti	SUS316Ti
ロックナット	–	SUS316

- ボタンを押してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。ノック式ボールペンと同じ原理。
- SUS316のオールステンレス製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
- ボタンを押すと、内蔵スプリングの力でピンは本体に収納されます。
- 再度ボタンを押すと、ピンが飛び出した状態でロックできます。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
PXPS-S-A4	なし*1
PXPS-SK-A4	あり

\*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。

## PXPS-S-A4 ロックナットなし PXPS-SK-A4 ロックナットつき

単位:mm



品番①	B	s	M(細目) ねじの呼び ピッチ	D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	s1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS	質量(g)	
PXPS-6-S-A4	6	6	M12	1.5	19	15	44	20	44.5	–	13	–	3	8.5 / 25	2620	PXCS-12-14-**	43
PXPS-8-S-A4	8	8	M16	1.5	25	19	54	26	54.5	–	17	–	3	18 / 44	4660	PXCS-16-17-**	100
PXPS-6-SK-A4	6	6	M12	1.5	19	15	44	20	44.5	6	13	18	3	8.5 / 25	2620	PXCS-12-14-**	53
PXPS-8-SK-A4	8	8	M16	1.5	25	19	54	26	54.5	8	17	24	3	18 / 44	4660	PXCS-16-17-**	120

## ● 操作方法

①ボタンを押すと、ピンは $s+s_1$ (mm) ②ボタンを離すとピンは本体に収納されます。

③再度ボタンを押すと、ピンは $s+s_1$  ④ボタンを離すとピンが $s$ (mm)飛び出

(mm)飛び出します。した状態でロックできます。

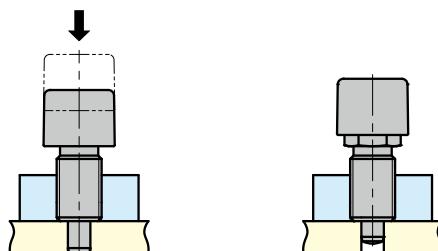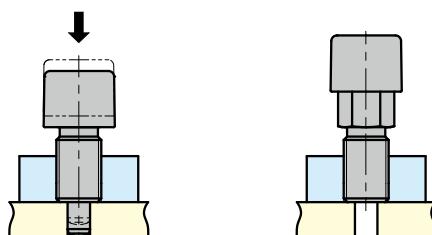

## ● 関連商品

インデックスプランジャ用カラー  
PXCS があります。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**PXPS-6-SK-A4**

①

クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応不可

ゆるみ止め  
対応可・別料金

レーザ刻印  
対応可・別料金