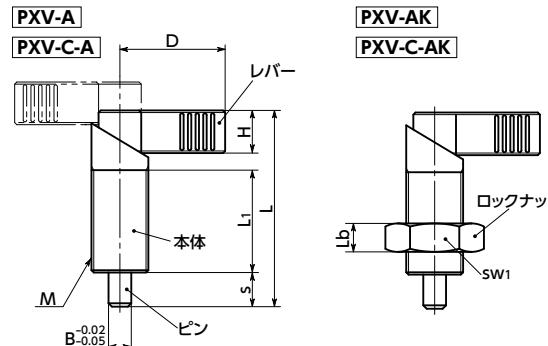


**PXV-A** インデックスプランジャー - レバータイプ

- レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャー。
- レバーを180°回転させるとピンは本体に収納されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
- ピンは窒化処理済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ねじピッチ・ロックナットの有無が選択できます。

●品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**PXV-6-M12C-AK**

\*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(→ P.xxxx)

**PXV-A** 細目ねじ・ロックナットなし **PXV-C-A** 並目ねじ・ロックナットなし

品番	B	s	M	ねじの呼び		D	L	L1	Lb	sw1	H	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
				ねじ呼び	ピッチ									
PXV-4-M10-A	4	6	M10	1	細目	21	37.5	19	—	—	9	8.5 / 25	760	21
PXV-5-M10-A	5	6	M10	1	細目	21	37.5	19	—	—	9	8.5 / 25	1190	21
PXV-5-M12-A	5	8	M12	1.5	細目	26	47	26	—	—	10	9 / 21	1190	56
PXV-6-M10-A	6	6	M10	1	細目	21	37.5	19	—	—	9	8.5 / 25	1710	22
PXV-6-M12-A	6	8	M12	1.5	細目	26	47	26	—	—	10	9 / 21	1710	57
PXV-6-M16-A	6	10	M16	1.5	細目	32	56	30	—	—	13	12 / 32	1710	79
PXV-8-M12-A	8	8	M12	1.5	細目	26	47	26	—	—	10	9 / 21	3050	59
PXV-8-M16-A	8	10	M16	1.5	細目	32	56	30	—	—	13	12 / 32	3050	80
PXV-8-M20-A	8	12	M20	1.5	細目	37	69	36	—	—	15	21 / 58	3050	112
PXV-10-M16-A	10	10	M16	1.5	細目	32	56	30	—	—	13	12 / 32	4770	82
PXV-10-M20-A	10	12	M20	1.5	細目	37	69	36	—	—	15	21 / 58	4770	115
PXV-12-M20-A	12	12	M20	1.5	細目	37	69	36	—	—	15	21 / 58	6870	118
PXV-4-M10C-A	4	6	M10	1.5	並目	21	37.5	19	—	—	9	8.5 / 25	760	21
PXV-5-M10C-A	5	6	M10	1.5	並目	21	37.5	19	—	—	9	8.5 / 25	1190	21
PXV-5-M12C-A	5	8	M12	1.75	並目	26	47	26	—	—	10	9 / 21	1190	56
PXV-6-M10C-A	6	6	M10	1.5	並目	21	37.5	19	—	—	9	8.5 / 25	1710	22
PXV-6-M12C-A	6	8	M12	1.75	並目	26	47	26	—	—	10	9 / 21	1710	57
PXV-6-M16C-A	6	10	M16	2	並目	32	56	30	—	—	13	12 / 32	1710	79
PXV-8-M12C-A	8	8	M12	1.75	並目	26	47	26	—	—	10	9 / 21	3050	59
PXV-8-M16C-A	8	10	M16	2	並目	32	56	30	—	—	13	12 / 32	3050	80
PXV-8-M20C-A	8	12	M20	2.5	並目	37	69	36	—	—	15	21 / 58	3050	112
PXV-10-M16C-A	10	10	M16	2	並目	32	56	30	—	—	13	12 / 32	4770	82
PXV-10-M20C-A	10	12	M20	2.5	並目	37	69	36	—	—	15	21 / 58	4770	115
PXV-12-M20C-A	12	12	M20	2.5	並目	37	69	36	—	—	15	21 / 58	6870	118

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

ゆるみ止め → P.xxxx

レーザー刻印 → P.xxxx

対応不可

対応可・別料金

対応可・別料金

## ● 材質・仕上げ

	PXV-A / PXV-C-A	PXV-AK / PXV-C-AK
レバー	焼結合金	焼結合金
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン	SUM22L 窒化処理	SUM22L 窒化処理
スプリング	SVPB相当	SVPB相当
ロックナット	—	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)

RoHS

## ● 関連商品

取り付けには専用の取り付け治具  
PXV-W / PXV-Z / PIXH-Z をご使用ください。

**PXV-AK** 細目ねじ・ロックナットつき **PXV-C-AK** 並目ねじ・ロックナットつき

品番	B	s	M	ねじの呼び		D	L	L1	Lb	sw1	H	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
				ねじ呼び	ピッチ									
PXV-4-M10-AK	4	6	M10	1	細目	21	37.5	19	5	17	9	8.5 / 25	760	28
PXV-5-M10-AK	5	6	M10	1	細目	21	37.5	19	5	17	9	8.5 / 25	1190	28
PXV-5-M12-AK	5	8	M12	1.5	細目	26	47	26	6	18	10	9 / 21	1190	66
PXV-6-M10-AK	6	6	M10	1	細目	21	37.5	19	5	17	9	8.5 / 25	1710	29
PXV-6-M12-AK	6	8	M12	1.5	細目	26	47	26	6	18	10	9 / 21	1710	67
PXV-6-M16-AK	6	10	M16	1.5	細目	32	56	30	8	24	13	12 / 32	1710	99
PXV-8-M12-AK	8	8	M12	1.5	細目	26	47	26	6	18	10	9 / 21	3050	69
PXV-8-M16-AK	8	10	M16	1.5	細目	32	56	30	8	24	13	12 / 32	3050	100
PXV-8-M20-AK	8	12	M20	1.5	細目	37	69	36	10	30	15	21 / 58	3050	147
PXV-10-M16-AK	10	10	M16	1.5	細目	32	56	30	8	24	13	12 / 32	4770	102
PXV-10-M20-AK	10	12	M20	1.5	細目	37	69	36	10	30	15	21 / 58	4770	150
PXV-12-M20-AK	12	12	M20	1.5	細目	37	69	36	10	30	15	21 / 58	6870	153
PXV-4-M10C-AK	4	6	M10	1.5	並目	21	37.5	19	5	16	9	8.5 / 25	760	28
PXV-5-M10C-AK	5	6	M10	1.5	並目	21	37.5	19	5	16	9	8.5 / 25	1190	28
PXV-5-M12C-AK	5	8	M12	1.75	並目	26	47	26	6	18	10	9 / 21	1190	66
PXV-6-M10C-AK	6	6	M10	1.5	並目	21	37.5	19	5	16	9	8.5 / 25	1710	29
PXV-6-M12C-AK	6	8	M12	1.75	並目	26	47	26	6	18	10	9 / 21	1710	67
PXV-6-M16C-AK	6	10	M16	2	並目	32	56	30	8	24	13	12 / 32	1710	99
PXV-8-M12C-AK	8	8	M12	1.75	並目	26	47	26	6	18	10	9 / 21	3050	69
PXV-8-M16C-AK	8	10	M16	2	並目	32	56	30	8	24	13	12 / 32	3050	100
PXV-8-M20C-AK	8	12	M20	2.5	並目	37	69	36	10	30	15	21 / 58	3050	147
PXV-10-M16C-AK	10	10	M16	2	並目	32	56	30	8	24	13			