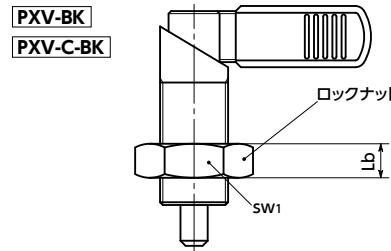
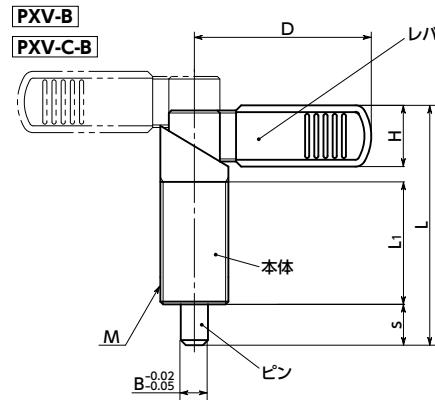


**PXV-B** インデックスプランジャ - レバータイプ - レバーキャップつき

- レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- 手にنجむレバーキャップがついています。
- レバーを180°回転させるとピンは本体に収納されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
- ピンは窒化処理済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ねじピッチ・ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ねじピッチ	ロックナット
PXV-B	細目	なし*1
PXV-BK	細目	あり
PXV-C-B	並目	なし*1
PXV-C-BK	並目	あり

\*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(→ P.xxxx)

## ● 材質・仕上げ

	PXV-B / PXV-C-B	PXV-BK / PXV-C-BK
レバー	焼結合金	焼結合金
レバーキャップ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン	SUM22L 窒化処理	SUM22L 窒化処理
スプリング	SVPB相当	SVPB相当
ロックナット	–	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)

RoHS

## ● 関連商品

取り付けには専用の取り付け治具  
PXV-W PXV-Z () PIXH-Z () を  
ご使用ください。



## PXV-B 細目ねじ・ロックナットなし | PXV-C-B 並目ねじ・ロックナットなし

品番 ①	B	s	M		D	L	L <sub>1</sub>	L <sub>b</sub>	sw1	H	荷重(N) min./max.	ピンのせん断荷重(N)	質量(g)	
			ねじの呼び	ピッチ										
PXV-5-M12-B	5	8	M12	1.5	細目	32	48	26	–	–	12	9 / 21	1190	56
PXV-6-M12-B	6	8	M12	1.5	細目	32	48	26	–	–	12	9 / 21	1710	57
PXV-6-M16-B	6	10	M16	1.5	細目	42	57.25	30	–	–	15.5	12 / 32	1710	79
PXV-8-M12-B	8	8	M12	1.5	細目	32	48	26	–	–	12	9 / 21	3050	59
PXV-8-M16-B	8	10	M16	1.5	細目	42	57.25	30	–	–	15.5	12 / 32	3050	80
PXV-8-M20-B	8	12	M20	1.5	細目	52	71	36	–	–	19	21 / 58	3050	112
PXV-10-M16-B	10	10	M16	1.5	細目	42	57.25	30	–	–	15.5	12 / 32	4770	82
PXV-10-M20-B	10	12	M20	1.5	細目	52	71	36	–	–	19	21 / 58	4770	115
PXV-12-M20-B	12	12	M20	1.5	細目	52	71	36	–	–	19	21 / 58	6870	118
PXV-5-M12C-B	5	8	M12	1.75	並目	32	48	26	–	–	12	9 / 21	1190	56
PXV-6-M12C-B	6	8	M12	1.75	並目	32	48	26	–	–	12	9 / 21	1710	57
PXV-6-M16C-B	6	10	M16	2	並目	42	57.25	30	–	–	15.5	12 / 32	1710	79
PXV-8-M12C-B	8	8	M12	1.75	並目	32	48	26	–	–	12	9 / 21	3050	59
PXV-8-M16C-B	8	10	M16	2	並目	42	57.25	30	–	–	15.5	12 / 32	3050	80
PXV-8-M20C-B	8	12	M20	2.5	並目	52	71	36	–	–	19	21 / 58	3050	112
PXV-10-M16C-B	10	10	M16	2	並目	42	57.25	30	–	–	15.5	12 / 32	4770	82
PXV-10-M20C-B	10	12	M20	2.5	並目	52	71	36	–	–	19	21 / 58	4770	115
PXV-12-M20C-B	12	12	M20	2.5	並目	52	71	36	–	–	19	21 / 58	6870	118

単位:mm

## PXV-B 細目ねじ・ロックナットつき | PXV-C-B 並目ねじ・ロックナットつき

品番 ①	B	s	M		D	L	L <sub>1</sub>	L <sub>b</sub>	sw1	H	荷重(N) min./max.	ピンのせん断荷重(N)	質量(g)	
			ねじの呼び	ピッチ										
PXV-5-M12-BK	5	8	M12	1.5	細目	32	48	26	6	18	12	9 / 21	1190	66
PXV-6-M12-BK	6	8	M12	1.5	細目	32	48	26	6	18	12	9 / 21	1710	67
PXV-6-M16-BK	6	10	M16	1.5	細目	42	57.25	30	8	24	15.5	12 / 32	1710	99
PXV-8-M12-BK	8	8	M12	1.5	細目	32	48	26	6	18	12	9 / 21	3050	69
PXV-8-M16-BK	8	10	M16	1.5	細目	42	57.25	30	8	24	15.5	12 / 32	3050	100
PXV-8-M20-BK	8	12	M20	1.5	細目	52	71	36	10	30	19	21 / 58	3050	147
PXV-10-M16-BK	10	10	M16	1.5	細目	42	57.25	30	8	24	15.5	12 / 32	4770	102
PXV-10-M20-BK	10	12	M20	1.5	細目	52	71	36	10	30	19	21 / 58	4770	150
PXV-12-M20-BK	12	12	M20	1.5	細目	52	71	36	10	30	19	21 / 58	6870	153
PXV-5-M12C-BK	5	8	M12	1.75	並目	32	48	26	6	18	12	9 / 21	1190	66
PXV-6-M12C-BK	6	8	M12	1.75	並目	32	48	26	6	18	12	9 / 21	1710	67
PXV-6-M16C-BK	6	10	M16	2	並目	42	57.25	30	8	24	15.5	12 / 32	1710	99
PXV-8-M12C-BK	8	8	M12	1.75	並目	32	48	26	6	18	12	9 / 21	3050	69
PXV-8-M16C-BK	8	10	M16	2	並目	42	57.25	30	8	24	15.5	12 / 32	3050	100
PXV-8-M20C-BK	8	12	M20	2.5	並目	52	71	36	10	30	19	21 / 58	3050	147
PXV-10-M16C-BK	10	10	M16	2	並目	42	57.25	30	8	24	15.5	12 / 32	4770	102
PXV-10-M20C-BK	10	12	M20	2.5	並目	52	71	36	10	30	19	21 / 58	4770	150
PXV-12-M20C-BK	12	12	M20	2.5	並目	52	71	36	10	30	19	21 / 58	6870	153

単位:mm

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覗ください。

**PXV-6-M12C-BK**

①

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

ゆるみ止め → P.xxxx

レーザ刻印 → P.xxxx

対応不可

対応可・別料金

対応可・別料金