


**PXY/PXYS/PXYS-S** インデックスプランジャ - ロック機構つき

SUS ステンレス

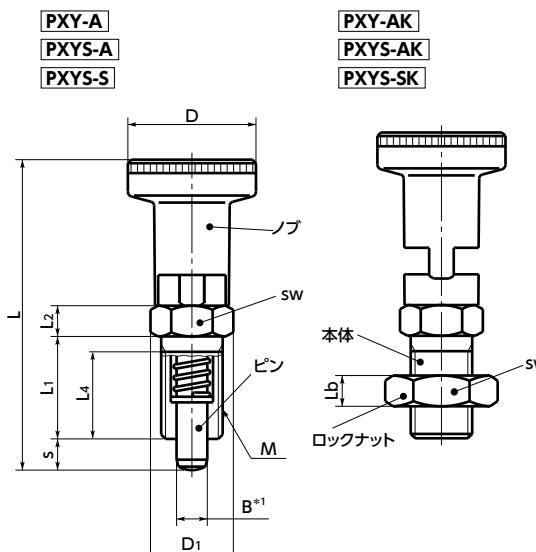

\*1: PXY-A PXY-AK : B<sup>-0.02</sup>  
 PXY-S-A PXY-S-AK : B<sup>-0.05</sup>  
 PXYS-A PXYS-AK : B<sup>-0.02</sup> (ピンの公差を変更しました。)  
 PXYS-S PXYS-SK : B<sup>-0.08</sup> (ピンの公差を変更しました。)



- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込んだ状態にロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- ピンは焼入れ(ステール製)またはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。

- 商品記号により、ノブ・本体の材質およびロックナットの有無が選択できます。

| 商品記号    | ノブ材質   | 本体材質  | ロックナット |
|---------|--------|-------|--------|
| PXY-A   | プラスチック | スチール  | なし*1   |
| PXY-AK  | プラスチック | スチール  | あり     |
| PXYS-A  | プラスチック | ステンレス | なし*1   |
| PXYS-AK | プラスチック | ステンレス | あり     |
| PXYS-S  | ステンレス  | ステンレス | なし*1   |
| PXYS-SK | ステンレス  | ステンレス | あり     |

\*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(→ P.xxxx)

**PXY-A ロックナットなし PXY-AK ロックナットつき**

| 品番<br>ノブ:プラスチック<br>本体:スチール | B  | s  | M(細目)<br>ねじの呼び |     |    |      | D    | D1 | L  | L1                     | L2 | L <sub>4</sub><br>min. | Lb  | sw                 | sw1             | 荷重(N)<br>min./max. | ピンの<br>せん断荷重(N) | 適用カラー<br>[PXCS] | 質量(g) | 単位:mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|----|----|----------------|-----|----|------|------|----|----|------------------------|----|------------------------|-----|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                            |    |    | ねじの呼び          | ピッチ | D  | D1   | L    | L1 | L2 | L <sub>4</sub><br>min. | Lb | sw                     | sw1 | 荷重(N)<br>min./max. | ピンの<br>せん断荷重(N) | 適用カラー<br>[PXCS]    | 質量(g)           | 単位:mm           |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PXY-5-A                    | 5  | 5  | M10            | 1   | 21 | 13.8 | 51   | 17 | 5  | 15                     | 12 |                        |     | 7 / 17             | 1750            | PXCS-10-12-**      | 23              |                 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PXY-6-A                    | 6  | 6  | M12            | 1.5 | 25 | 16.2 | 61   | 20 | 6  | 17                     | 14 |                        |     | 9 / 24             | 2530            | PXCS-12-14-**      | 38              |                 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PXY-8-A                    | 8  | 7  | M16            | 1.5 | 31 | 21.9 | 75.5 | 26 | 8  | 23                     | 19 |                        |     | 11 / 30            | 4500            | PXCS-16-19-**      | 79              |                 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PXY-10-A                   | 10 | 10 | M20            | 1.5 | 31 | 25.4 | 91   | 33 | 10 | 30                     | 22 |                        |     | 19 / 45            | 7030            | PXCS-20-22-**      | 130             |                 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PXY-5-AK                   | 5  | 5  | M10            | 1   | 21 | 13.8 | 51   | 17 | 5  | 15                     | 5  | 12                     | 17  | 7 / 17             | 1750            | PXCS-10-12-**      | 30              |                 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PXY-6-AK                   | 6  | 6  | M12            | 1.5 | 25 | 16.2 | 61   | 20 | 6  | 17                     | 6  | 14                     | 18  | 9 / 24             | 2530            | PXCS-12-14-**      | 48              |                 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PXY-8-AK                   | 8  | 7  | M16            | 1.5 | 31 | 21.9 | 75.5 | 26 | 8  | 23                     | 8  | 19                     | 24  | 11 / 30            | 4500            | PXCS-16-19-**      | 99              |                 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PXY-10-AK                  | 10 | 10 | M20            | 1.5 | 31 | 25.4 | 91   | 33 | 10 | 30                     | 10 | 22                     | 30  | 19 / 45            | 7030            | PXCS-20-22-**      | 165             |                 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PXYS-A ロックナットなし PXYS-AK ロックナットつき**

| 品番<br>ノブ:プラスチック<br>本体:ステンレス | B  | s  | M(細目)<br>ねじの呼び |     |    |      | D    | D1 | L  | L1                     | L2 | L <sub>4</sub><br>min. | Lb  | sw                 | sw1             | 荷重(N)<br>min./max. | ピンの<br>せん断荷重(N) | 適用カラー<br>[PXCS] | 質量(g) | 単位:mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|----|----|----------------|-----|----|------|------|----|----|------------------------|----|------------------------|-----|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                             |    |    | ねじの呼び          | ピッチ | D  | D1   | L    | L1 | L2 | L <sub>4</sub><br>min. | Lb | sw                     | sw1 | 荷重(N)<br>min./max. | ピンの<br>せん断荷重(N) | 適用カラー<br>[PXCS]    | 質量(g)           | 単位:mm           |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PXYS-5-A                    | 5  | 5  | M10            | 1   | 21 | 13.8 | 51   | 17 | 5  | 15                     | 12 |                        |     | 6 / 15             | 1820            | PXCS-10-12-**      | 23              |                 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PXYS-6-A                    | 6  | 6  | M12            | 1.5 | 25 | 16.2 | 61   | 20 | 6  | 17                     | 14 |                        |     | 8 / 21             | 2620            | PXCS-12-14-**      | 39              |                 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PXYS-8-A                    | 8  | 7  | M16            | 1.5 | 31 | 21.9 | 75.5 | 26 | 8  | 23                     | 19 |                        |     | 9 / 26             | 4660            | PXCS-16-19-**      | 79              |                 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PXYS-10-A                   | 10 | 10 | M20            | 1.5 | 31 | 25.4 | 91   | 33 | 10 | 30                     | 22 |                        |     | 17 / 40            | 7280            | PXCS-20-22-**      | 130             |                 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PXYS-5-AK                   | 5  | 5  | M10            | 1   | 21 | 13.8 | 51   | 17 | 5  | 15                     | 5  | 12                     | 17  | 6 / 15             | 1820            | PXCS-10-12-**      | 30              |                 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PXYS-6-AK                   | 6  | 6  | M12            | 1.5 | 25 | 16.2 | 61   | 20 | 6  | 17                     | 6  | 14                     | 18  | 8 / 21             | 2620            | PXCS-12-14-**      | 48              |                 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PXYS-8-AK                   | 8  | 7  | M16            | 1.5 | 31 | 21.9 | 75.5 | 26 | 8  | 23                     | 8  | 19                     | 24  | 9 / 26             | 4660            | PXCS-16-19-**      | 99              |                 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PXYS-10-AK                  | 10 | 10 | M20            | 1.5 | 31 | 25.4 | 91   | 33 | 10 | 30                     | 10 | 22                     | 34  | 17 / 40            | 7280            | PXCS-20-22-**      | 165             |                 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx


ゆるみ止め → P.xxxx

レーザ刻印 → P.xxxx

お問い合わせください

対応可・別料金

対応可・別料金

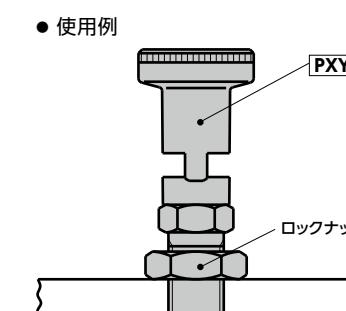

## ● 材質・仕上げ

|        | PXY-A                | PXY-AK               | PXYS-A       | PXYS-AK           | PXYS-S            | PXYS-SK           |
|--------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ノブ     | ナイロン6(つや消し黒)         | ナイロン6(つや消し黒)         | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒)      | SUS303            | SUS303            |
| 本体     | SUM22L<br>四三酸化鉄皮膜(黒) | SUM22L<br>四三酸化鉄皮膜(黒) | SUS303       | SUS303            | SUS303            | SUS303            |
| ピン     | S45C(硬度50-60HRC)     | S45C(硬度50-60HRC)     | SUS303       | SUS303<br>ニッケルメッキ | SUS303<br>ニッケルメッキ | SUS303<br>ニッケルメッキ |
| スプリング  | SWPB相当               | SWPB相当               | SUS301       | SUS301            | SUS301            | SUS301            |
| ロックナット |                      | S45C<br>四三酸化鉄皮膜(黒)   |              |                   | SUS303            | SUS303            |

RoHS

## ● 関連商品

取り付け部に対して本体のねじが長い場合、ね