

- インデックスプランジャー用取りつけ治具。
- 亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。
- 取りつけ面と平行方向にインデックスプランジャーを固定できます。
- ねじ穴は並目と細目の2種類から選択できます。
- 全商品に止めねじ（黄銅パッドつきグラブスクリュー **SGP-BR**）が付属しています。


● 材質・仕上げ

		PIXH-Z	
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装（黒）		

単位:mm

品番①	M		M1(並目)		F	H	R	Lr	E	h1	t	質量(g)	
	ねじの呼び	ピッチ	ねじの呼び	ピッチ									
PIXH-35-M8-Z	M8	1.25	並目	M4	0.7	35	26	4.3	6	25	14	12	40
PIXH-35-M8-1-Z	M8	1	細目	M4	0.7	35	26	4.3	6	25	14	12	41
PIXH-35-M10-Z	M10	1.5	並目	M4	0.7	35	26	4.3	6	25	14	12	38
PIXH-35-M10-1-Z	M10	1	細目	M4	0.7	35	26	4.3	6	25	14	12	39
PIXH-35-M12-Z	M12	1.75	並目	M4	0.7	35	26	4.3	6	25	14	12	36
PIXH-35-M12-1.5-Z	M12	1.5	細目	M4	0.7	35	26	4.3	6	25	14	12	37
PIXH-47-M16-Z	M16	2	並目	M5	0.8	47	34	5.3	10	35	18	14	76
PIXH-47-M16-1.5-Z	M16	1.5	細目	M5	0.8	47	34	5.3	10	35	18	14	77
PIXH-47-M20-1.5-Z	M20	1.5	細目	M5	0.8	47	34	5.3	10	35	18	14	68

● 使用例

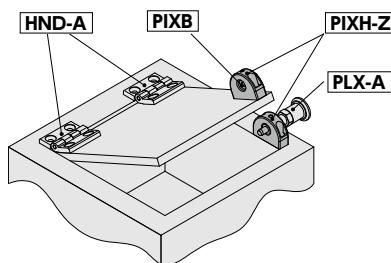

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PIXH-35-M8-1-Z

①

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx
対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可