


● 使用例

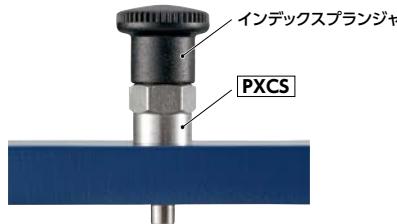

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PXCS-12-14-6

商品記号 1 2 3

- インデックスプランジャと組み合わせてご使用ください。
- 取りつけ部の肉厚が薄い場合にも安定した固定ができます。
- 選定方法

インデックスプランジャ用カラー**PXCS** の外径Dおよび内径dが次の条件を満たすようにしてください。

D≤D₁ (使用するインデックスプランジャの六角の対角寸法)

d=M (使用するインデックスプランジャのねじ径の呼び)

選定例：**PXX-5-A**の場合

D₁ : 13.8

M : 10

適用カラーは**PXCS-10-12**になります。

● 材質・仕上げ



	PXCS
本体	SUS303

寸法

単位:mm

品番	d 1	D 2	質量(g)
PXCS-6-7	6	7	0.2 - 0.6
PXCS-8-10	8	10	0.4 - 2.2
PXCS-10-12	10	12	0.5 - 3.2
PXCS-12-14	12	14	0.6 - 4.5
PXCS-12-17	12	17	1.8 - 11
PXCS-16-17	16	17	0.4 - 2.4
PXCS-16-19	16	19	1.3 - 7.7
PXCS-20-22	20	22	3.1 - 9.4

品番	t(mm) 3									
	2	4	5	6	8	10	12	14	16	18
PXCS-6-7	●	●		●	●					
PXCS-8-10	●	●	●	●	●	●				
PXCS-10-12	●	●	●	●	●	●	●			
PXCS-12-14	●	●	●	●	●	●	●	●		
PXCS-12-17	●	●	●	●	●	●	●	●		
PXCS-16-17	●	●	●	●	●	●	●	●		
PXCS-16-19	●	●		●	●	●	●	●		
PXCS-20-22				●	●	●	●	●	●	●

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
お問い合わせください

ゆるみ止め → P.xxxx
対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx
対応可・別料金