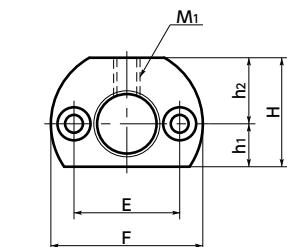
 
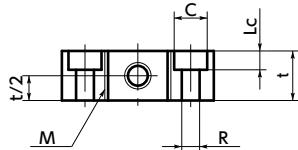
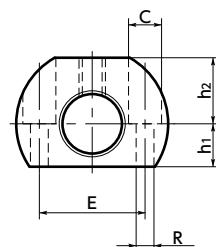


PXV-W/PXV-Z インデックスプランジャ用取りつけ治具

SUS ステンレス

PXV-W**PXV-Z**

- インデックスプランジャ **PXV** シリーズ()と組み合わせてご使用ください。
- 全商品に止めねじ(黄銅パッドつきグラブスクリュー)が付属しています。
- 商品記号により、取りつけタイプを選択できます。◀1
 - PXV-W** **PXVS-W**—正面から取りつけ
 - PXV-Z** **PXVS-Z**—上面から取りつけ

● 材質・仕上げ

RoHS


	PXV-W / PXV-Z	PXVS-W / PXVS-Z
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303

PXV-W **PXVS-W** 正面から取りつけ**PXV-Z** **PXVS-Z** 上面から取りつけ

単位:mm

品番	品番	M(細目)		M1(並目)		F	Lc	H	C	R	E	h1	h2	t	質量(g)
1 スタイル製	1 ステンレス製	ねじの呼び	ピッチ	ねじの呼び	ピッチ										
PXV-W-M12	PXVS-W-M12	M12	1.5	M5	0.8	32	4.5	22	7.6	4.5	21	9	13	12	44
PXV-W-M16	PXVS-W-M16	M16	1.5	M8	1.25	46	5.7	33	10	5.5	32	13	20	15	122
PXV-W-M20	PXVS-W-M20	M20	1.5	M8	1.25	46	5.7	33	10	5.5	32	13	20	15	95
PXV-Z-M12	PXVS-Z-M12	M12	1.5	M5	0.8	32		22	7.6	4.5	21	9	13	12	37
PXV-Z-M16	PXVS-Z-M16	M16	1.5	M8	1.25	46		33	10	5.5	32	13	20	15	107
PXV-Z-M20	PXVS-Z-M20	M20	1.5	M8	1.25	46		33	10	5.5	32	13	20	15	94

● 使用例

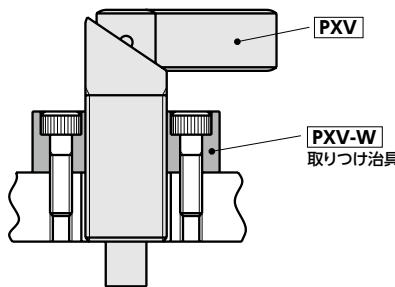

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PXV-W-M12商品
記号

◀1 ▶2