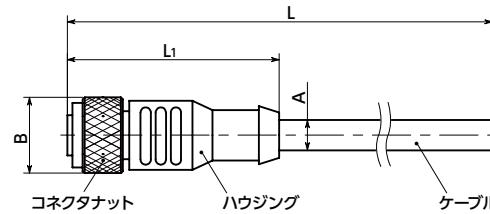
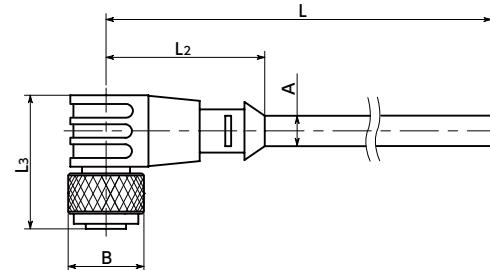


USCA-S

- スイッチつき・センサつき商品用のコネクタつきケーブル。
- ハロゲン・シリコン・PVCフリー。

● 材質・仕上げ

USCA	
ハウジング	TPU
ケーブル	ポリウレタン(黒)
コネクタナット	黄銅 ニッケルメッキ


**USCA-L****USCA-L****USCA-S**

品番①	A	B	L(m)	L ₁	L ₂	L ₃	コネクタサイズ	極数	コネクタ形状	単位:mm	
										質量(g)	質量(g)
USCA-M8-3-S-2	4	9.6	2	35	—	—	M8×1	3	ストレート	45	
USCA-M8-3-S-5	4	9.6	5	35	—	—	M8×1	3	ストレート	105	
USCA-M8-4-S-2	4.3	9.6	2	35	—	—	M8×1	4	ストレート	50	
USCA-M8-4-S-5	4.3	9.6	5	35	—	—	M8×1	4	ストレート	110	
USCA-M12-4-S-5	6	15	5	42	—	—	M12×1	4	ストレート	160	
USCA-M12-4-S-10	6	15	10	42	—	—	M12×1	4	ストレート	300	
USCA-M12-5-S-5	5	15	5	42	—	—	M12×1	5	ストレート	189	
USCA-M12-5-S-10	5	15	10	42	—	—	M12×1	5	ストレート	372	
USCA-M12-8-S-5	6	15	5	42	—	—	M12×1	8	ストレート	236	
USCA-M12-8-S-10	6	15	10	42	—	—	M12×1	8	ストレート	429	
USCA-M12-8-L-5	6	15	5	—	31.5	26.5	M12×1	8	L型	242	
USCA-M12-8-L-10	6	15	10	—	31.5	26.5	M12×1	8	L型	435	
USCA-M12-12-S-5	6	15	5	42	—	—	M12×1	12	ストレート	196	
USCA-M12-12-S-10	6	15	10	42	—	—	M12×1	12	ストレート	389	
USCA-M12-12-L-5	6	15	5	—	31.5	26.5	M12×1	12	L型	202	
USCA-M12-12-L-10	6	15	10	—	31.5	26.5	M12×1	12	L型	395	

● 仕様

	USCA-M8-3	USCA-M8-4	USCA-M12-4	USCA-M12-5	USCA-M12-8	USCA-M12-12
コネクタ	M8 Aコード 3極 メス	M8 Aコード 4極 メス	M12 Aコード 4極 メス	M12 Aコード 5極 メス	M12 Aコード 8極 メス	M12 Aコード 12極 メス
導体断面積	0.25mm ²	0.25mm ²	0.34mm ²	0.34mm ²	0.25mm ²	0.14mm ²
動作電圧	max. 60V	max. 60V	max. 60V	max. 60V	max. 30V	max. 30V
定格電流	4A	4A	4A	4A	2A	1.5A
絶縁抵抗	10 ⁸ Ω以上					
使用温度範囲	-40°C~90°C	-40°C~90°C	-40°C~90°C	-40°C~90°C	-40°C~90°C	-40°C~90°C
IP保護等級	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67

● コネクタピン配列

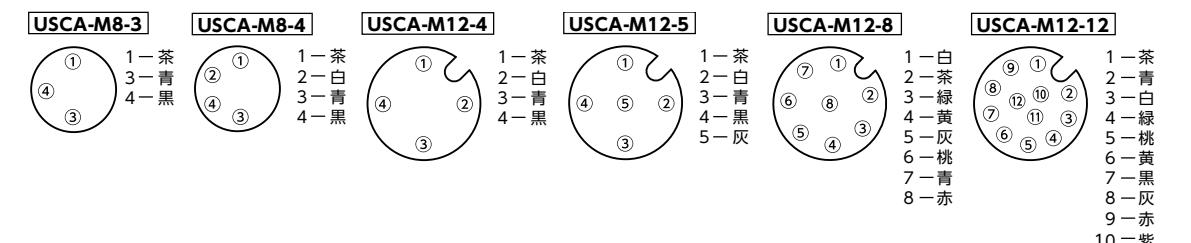

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

USCA-M12-12-S-5

①

クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

レーザ刻印
対応不可