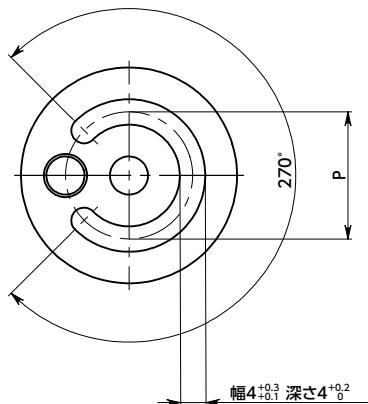


- リーマ穴加工済み(許容差H8)。
- 全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。
- ノブ本体にプレスフィットプランジャ [PPR] の取り付けが可能。ノブ取り付け面にプランジャ用の受け穴を加工することで、ノブの正確な位置決めができます。
- 回転角度(位置決め角度)を制限するための溝が加工されています。ロケーションピンを2本立てれば、回転角度の範囲を270°以内で任意に設定することができます。

**● 材質・仕上げ**
**ECK**

## 本体

 アルミニウム合金  
アルマイト処理(つや消し黒)


単位:mm

品番	D	C	H	P	f	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	Lc min.	質量(g)
ECK-34-R6	34	6	20	20	7.5	M5	0.8	14	43
ECK-34-R8	34	8	20	20	7.5	M5	0.8	14	41
ECK-42-R8	42	8	22	30	7.5	M5	0.8	16	73
ECK-42-R10	42	10	22	30	7.5	M5	0.8	16	70

● 六角穴付き止めねじが付属しています。

**● 関連商品**

 ECK-IP コントロールノブ用インデッ  
クスプレート


● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**ECK-34-R8**



 クリーン洗浄・クリーン梱包  
お問い合わせください

 ねじ組み合わせ  
対応不可

 ねじカット  
対応不可

 ゆるみ止め  
対応不可

 レーザ刻印  
対応可・別料金