
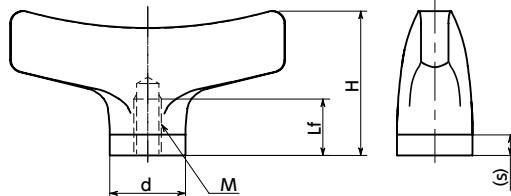


KCWFS-A4 ステンレススイングノブ

SUS ステンレス

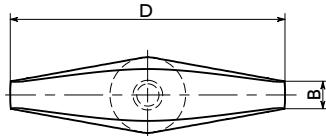

- 耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製。
- 工具を使わずに簡単に部品をクランプして固定することができます。
- 人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。

● 材質・仕上げ



KCWFS-A4

本体	SUS316相当 ショットブラスト
----	----------------------

単位:mm

品番 1	D	M(並目)		Lf min.	H	s	B	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ						
KCWFS-32-M5-A4	32	M5	0.8	8	18	3	4	9	15
KCWFS-32-M6-A4	32	M6	1	9	18	3	4	9	15
KCWFS-40-M6-A4	40	M6	1	9	21	3	4	11	28
KCWFS-40-M8-A4	40	M8	1.25	12	21	3	4	11	25
KCWFS-50-M8-A4	50	M8	1.25	12	26	3	6	13	50
KCWFS-50-M10-A4	50	M10	1.5	15	26	3	6	13	46
KCWFS-63-M10-A4	63	M10	1.5	15	33	4	11	16	92
KCWFS-63-M12-A4	63	M12	1.75	18	33	4	11	16	87

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KCWFS-32-M5-A4

1

 クリーン洗浄・クリーン梱包
お問い合わせください

 ねじ組み合わせ
対応可・別料金

 ねじカット
対応不可

 ゆるみ止め
対応不可

 レーザ刻印
対応可・別料金