


SUS ステンレス

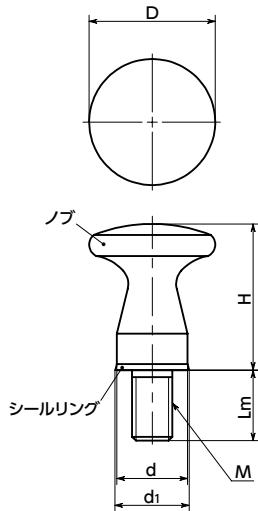

● 材質・仕上げ

RoHS

KMPMS-A4-HD

ノブ	SUS316L
シールリング	H-NBR(青) 硬度ショアA85±5



- ハイジエニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジエニックデザインについては、「ハイジエニックファミリー」をご参照ください。
- 取りつけ面のすき間をシールリング [FSRN-HD] でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
- 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
- シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
- 使用可能温度: -25°C~150°C

単位:mm

品番 ◀1	D	M(並目)		Lm	H	d	d1	適用シールリング [FSRN-HD]	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ						
KMPMS-20-M5-10-A4-HD	20	M5	0.8	10	24	14	14.8	FSRN-14 - 10 - 2-HD	28
KMPMS-25-M6-12-A4-HD	25	M6	1	12	29	16	16.8	FSRN-16 - 12 - 2-HD	48
KMPMS-32-M8-14-A4-HD	32	M8	1.25	14	37	18	18.8	FSRN-18 - 14 - 2-HD	92

● 関連商品

シールリング [FSRN-HD] 単体での購入も可能です。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KMPMS-25-M6-12-A4-HD

◀1

クリーン洗浄・クリーン梱包
お問い合わせください

ねじ組み合わせ
対応不可

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
対応不可

レーザ刻印
対応不可